


品番：EA742GC-11

品名：温湿度データロガー

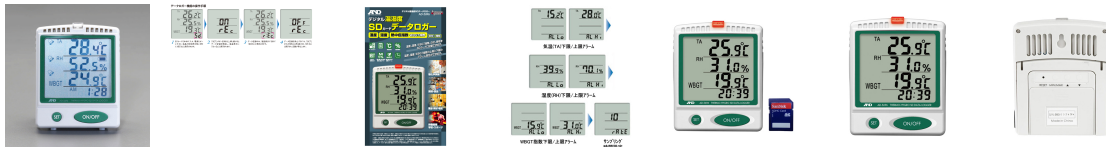

販売価格	18,000円(税抜) / 19,800円(税込)		
カタログ価格	18,000円(税抜) / 19,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2025/08/13 05:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0813ページ		



仕様

メーカー	エー・アンド・デイ	型番	AD-5696
測定範囲	温度:0~+50℃、 湿度:20~90%RH	分解能	温度:0.1℃ 湿度:0.1%RH 熱中症指数:0.1℃
精度	温度:±1℃(0~+50℃)、 湿度:±5%RH(30~70%RH)、 ±10%RH(20~29%RH、71~90%RH) 時計:月差1分以内	電源	ACアダプタ(付属)、単3電池×3本(別売)
サイズ	91(W)×30(D)×110(H)mm	重量	220g
表示項目	熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、 相対湿度(RH)、時刻	測定項目	温度(気温TA)、相対湿度(RH)
電池寿命	約1ヶ月(記録間隔1分、アラーム動作無し、 連続動作時、アルカリ電池使用時)	センサ	温度:サーミスタ 湿度:静電容量式
データロガー機能	記録項目:日付、時刻、気温、相対湿度、 WBGT指数 データ保存先:SDカード、SDHCカード (SDXCカードは非対応) 記録間隔:1~720分、1分刻みで設定可能 (初期設定値は10分) 記録開始方法:キースタート	上限/下限アラーム	温度:-10.0~70.0℃の範囲で設定可能 湿度:5.0~95.0%RHの範囲で設定可能 熱中症指数:0.0~60.0℃の範囲で設定可能

アラーム解除	可能、またアラーム音のみの解除も可能。	ブザー音量	約65dB(10cm離れて)
赤色LEDランプ	アラーム動作時、点滅	熱中症指数(WBGT)の表示範囲	-2℃~62℃
時計精度	月差1分以内	動作温湿度範囲	0~50℃、0~90%RH(結露しないこと)
保存温湿度範囲	-10~55℃、0~95%RH(結露しないこと)	アラーム機能	WBGT指数、温度(気温)、相対湿度の上限・下限アラーム

WBGT表示機能(-2~62℃)で熱中症の予防に。

ダクトディスプレイ付

SDカード(お試し用)、ACアダプタ付

簡単に温度や湿度、熱中症指数(WBGT)などを記録し解析できるデータロガーです。

作業環境や保存環境などの温度や湿度、熱中症指数(WBGT)などの履歴管理に。

温度、湿度、熱中症指数(WBGT)、日付、時刻をSDカードに記録できます。

空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能

温度、湿度、熱中症指数(WBGT)の上限と下限をアラーム設定可能

試薬や医薬、化粧品材料、分析・研究室化学薬品、化成品、材料の保存・物流時の温湿度管理に

食品工場、厨房のT-T管理(温湿度と時間の管理)に

ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ

テキスト形式でデータ保存、簡単にパソコンでの処理可能

最高値、最低値のメモリー可能

アラームチ／サンプリング時間の設定とクリア

- ・電源が入った状態で表面の[SET]ボタンを3秒以上5秒未満、押し続け、液晶の時刻表示のところに[SEt]と表示され、設定モードに入ります。
- ・[SET]ボタンを押すたびに以下のように設定項目が切り替わります。設定画面中に、裏面の[▲]ボタンか[▼]ボタンを押し、アラーム値の設定ができます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.