



品番：EA742GC-8

品名：[EA742GC-7用]温度湿度プローブ(1.2mケーブル)

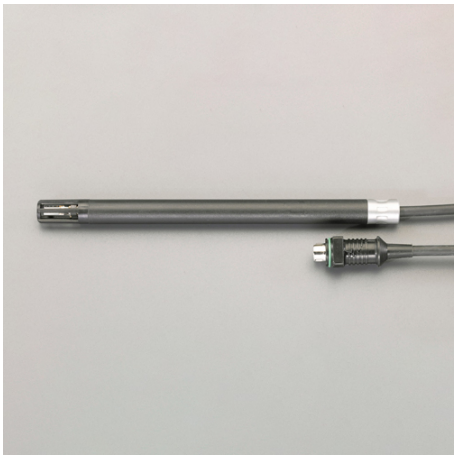

販売価格	35,000円(税抜)／38,500円(税込)		
カタログ価格	35,000円(税抜)／38,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/07/03 15:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0814ページ		

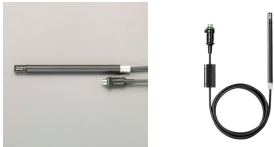

仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	05726172
測定範囲	(温度)−20〜70℃ (湿度)0〜100%RH	センサーサイズ	φ12×160mm(先端: φ12mm)
プローブ精度	温度:±0.3℃ 湿度:±2%RH	ケーブル長	1.2m
安定性に優れたセンサにより長期温湿度測定が可能			
このプローブは、倉庫、冷蔵庫、ワーキングエリアや、空調装置のダクト内などの温湿度測定に適しています。			
ケーブル付きで、測定器やデータロガーから離れたポイントの温度を測ることができます。			
温湿度プローブは長期温湿度測定に適しており、PGグランドやクランプなどの治具（製品には同梱されていません）を利用してプローブを固定することができます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.