


品番：EA742GH-1

品名：[EA742GH用] クランプセンサー

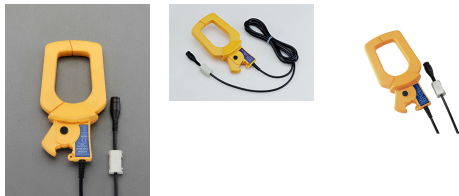

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 39,600円(税抜) / 43,560円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 39,600円(税抜) / 43,560円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/10 00:38現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0787ページ0788ページ               |      |   |



#### 仕様

|                  |                        |                     |                                 |
|------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|
| メーカー             | 日置電機 (HIOKI)           | 型番                  | 9669                            |
| オプションセンサー        | φ55mm、8×20mmブスバー       | 仕様                  | EA708BW-1A、EA742GH、EA742HF用センサー |
| 定格測定電流           | AC1000A                | 最大測定電流<br>(45~66Hz) | 1000A連続                         |
| 出力レート            | AC0.5mV/A              | 振幅確度(45~66Hz)       | ±1.0% rdg. ±0.01% f.s.          |
| 位相確度(45~5kHz)    | ±1°                    | 周波数特性(振幅)           | 40 Hz~5 kHzで±2% (確度からの偏差)       |
| 対地間最大定格電圧        | AC600Vrms以下            | 使用温湿度範囲             | 0~50℃,80%rh以下(結露しないこと)          |
| 定格               | CATIII 600V            | 防じん防水性              | 規定なし                            |
| サイズ              | 99.5(W)×188(H)×42(D)mm | 重量                  | 590g                            |
| コード長             | 3m                     | 出力端子                | BNC端子                           |
| 商用電源ライン・インバータに対応 |                        |                     |                                 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

