


品番：EA742GH-1

品名：[EA742GH用] クランプセンサー

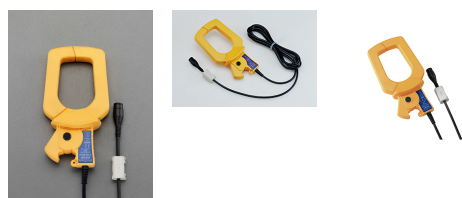

販売価格	39,600円(税抜) / 43,560円(税込)		
カタログ価格	39,600円(税抜) / 43,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/07 23:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0787ページ0788ページ		



#### 仕様

メーカー	日置電機 (HIOKI)	型番	9669
オプションセンサー	φ55mm、8×20mmブスバー	仕様	EA708BW-1A、EA742GH、EA742HF用センサー
定格測定電流	AC1000A	最大測定電流 (45~66Hz)	1000A連続
出力レート	AC0.5mV/A	振幅確度(45~66Hz)	±1.0% rdg. ±0.01% f.s.
位相確度(45~5kHz)	±1°	周波数特性(振幅)	40 Hz~5 kHzで±2% (確度からの偏差)
対地間最大定格電圧	AC600Vrms以下	使用温湿度範囲	0~50℃,80%rh以下(結露しないこと)
定格	CATIII 600V	防じん防水性	規定なし
サイズ	99.5(W)×188(H)×42(D)mm	重量	590g
コード長	3m	出力端子	BNC端子
商用電源ライン・インバータに対応			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

