


# 品番 : EA742HF-2

品名 : [EA742GH,EA708BW-1A,-2用]クランプ® センサ-

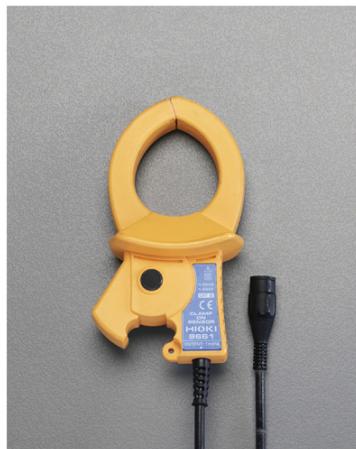

販売価格	28,600円(税抜)／31,460円(税込)		
カタログ価格	28,600円(税抜)／31,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/19 18:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0787ページ		



## 仕様

メーカー	日置電機(HIOKI)	型番	9661
定格1次電流	交流500A	最大入力電流 (45~66Hz)	550A連続
出力電圧	交流1mV/A	振幅確度(45~66Hz)	±0.3%rdg、±0.01%f.s
位相確度(45~5kHz)	±0.5°	周波数特性(振幅)	40Hz~5kHz±1.0%(振幅確度からの偏差)
対地間最大定格電圧	AC600V rms以下	使用温湿度範囲	0~50°C, 80%rh以下(結露しないこと)
防じん防水性	規定なし	測定可能導体径	Φ46mm以下
サイズ	77(W)×42(D)×151(H)mm	重量	380g
定格	CATIII 600V	コード長	3m
出力端子	BNC端子	適合品番	EA742GH-0、EA708BW-1B、-2B用
商用電源ライン・インバータに対応			
負荷電流用、電圧出力型			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

