


品番：EA742MK-53

品名：Φ120mm 熱中症指数計(温湿度計付/防雨型)

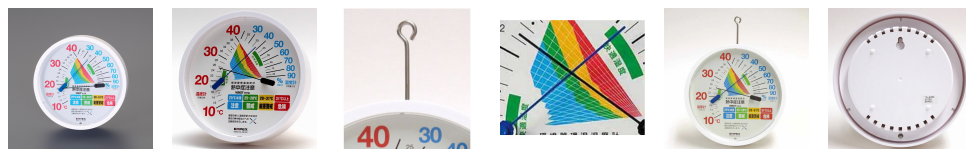

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,280円(税抜) / 3,608円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 3,280円(税抜) / 3,608円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫：240 (2026/06/07 13:15現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0808ページ                       |      |   |



### 仕様

|      |   |     |             |
|------|---|-----|-------------|
| メーカー | エンベックス気象計 (EMPEX)                         | 型番  | TM-2464     |
| 測定範囲 | 温度：10～40℃<br>湿度：20～90%RH                  | サイズ | φ120×27mm   |
| 重量   | 95g                                       | 材質  | PS樹脂、アクリル樹脂 |
| 精度   | 温度：±1℃ (0～40℃)<br>湿度：±7%RH以内 (35～75%RH常温) | 付属  | 壁掛けフック、木ネジ  |
| 電源   | 不要  |     |             |

#### 壁掛用

温度計針と湿度計針の交差点で4段階のWBGT参考値をお知らせ

設置に便利な壁掛けフックと木ネジ付属。

電池不要でエコ、手間いらず

WBGT参考値は温度と湿度から算出した熱中症注意目安の指数になります

屋外設置も可能な防雨型

※直射日光や直接風雨が当たる場所への設置禁止

カラフルな文字盤なのでリアルな状況が一目瞭然

厳格な加工技術にこだわり、一つ一つ丹念な手作業により岩手県奥州市水沢で造り上げた日本製センサを搭載しています。

※医療目的に製造されたものではありません。

※バイメタル式(熱膨張を利用した方式)の為、電源は不要です。(詳しくはPDF資料をご参照ください)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.