


品番：EA742MK-54

品名：φ230mm 熱中症指数計(温湿度計付/防雨型)

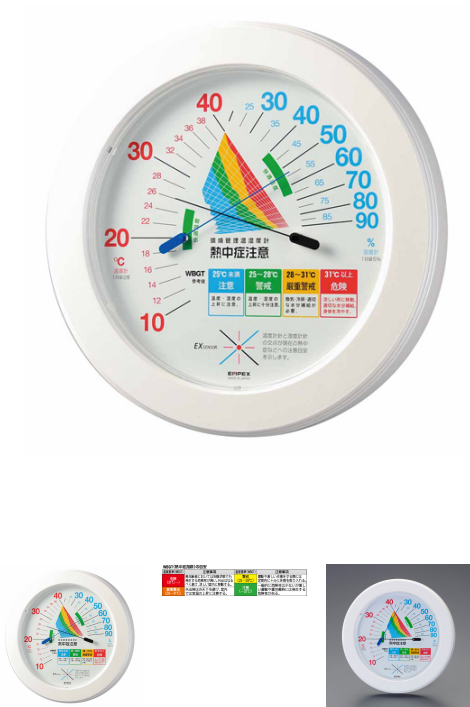

販売価格	3,750円(税抜)／4,125円(税込)		
カタログ価格	3,750円(税抜)／4,125円(税込)		
在庫数	最新在庫：18 (2025/05/18 17:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0822ページ		



仕様

メーカー	エンベックス気象計 (EMPEX)	型番	TM-2462
測定範囲	温度：10～40℃、 湿度：20～90%RH	サイズ	φ230×27mm
重量	255g	材質	枠：PS樹脂
分解能	温度計：1目盛2℃ 湿度計：1目盛5%RH	精度	温度計精度：±1℃ (0～40℃) 湿度計精度：±7%RH (常温で)
設置できない場所	直射日光の当たる場所 直接風雨が当たる場所 粉塵等の多く発生する場所 目盛範囲外の環境 消毒液・薬剤・ガス等がかかる場所 温室・浴室などの高温多湿になる場所	電源	不要

温度計針と湿度計針の交差点で4段階のWBGT参考値をお知らせ	
壁掛用	
屋外設置も可能な防雨型 ※直射日光や直接風雨が当たる場所への設置禁止	
電池不要でエコ、手間いらず	
4つのカラーで熱中症危険度が一目で分かります。	
厳格な加工技術にこだわり、一つ一つ丹念な手作業により岩手県奥州市水沢で造り上げた日本製センサを搭載しています。	

※精密機器につき強い衝撃を与えないでください。

※バイメタル式(熱膨張を利用した方式)の為、電源は不要です。(詳しくはPDF資料をご参照ください)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.