


品番：EA743AL

品名：マルチ環境計測器

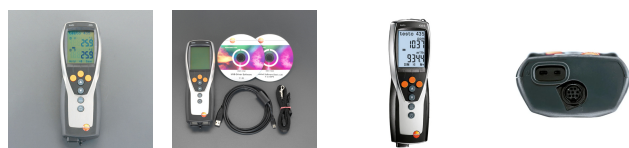

販売価格	84,300円(税抜) / 92,730円(税込)		
カタログ価格	84,300円(税抜) / 92,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/03 00:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0801ページ		



#### 仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	05634352
測定範囲	温度 NTC: -50~+150℃ K熱電対: -200~+1370℃ T熱電対: -200~+400℃ ※旧EA743AM-1を使用する事により、風速も測定可能	精度	±1digit (プローブにより異なる)
電源	単3電池×3本(付属)	サイズ	74×46×225mm
重量	450g	電池寿命	約160時間
材質	ABS/TPE/金属	動作温度	-20~+50℃
保管温度	-30~+70℃	計測間隔	2回/秒
保護等級	IP54	付属品	ソフトウェア、USBケーブル、出荷検査書

#### PC接続可

複雑なプログラミングをしなくても、手軽に効果的な室内空気品質を測定することができます。

接続プローブを自動認識し、関連メニューのみが表示されます。主なアプリケーションである「ダクト」または「標準(環境測定)」のユーザプロフィールを選択するだけで、操作ができるようになります。

10,000データのメモリを内蔵しており、USB経由でデータをPCに取り込むことができます。

同梱のソフトウェアにより、「ダクト」測定などのプログラムごとにデータをツリー式の構造で分類して保存できます。

保存データを文書化して測定依頼主へ提出することも可能です。

測定値の他、最小値、最大値、平均値を同時表示できる機能を備えています。またディスプレイの周囲の外枠は、衝撃などから液晶部分保護するよう設計されています。


注意: 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。

※ご注意: プローブは別売です。測定器をお求めの際は別途プローブをお求めください。

※測定範囲、精度は当商品の持つ性能の最大値を示しております。  
プローブの性能が優先されますので、ご了承下さい。

### 代替品

	<p><b>品番</b> EA743AK <b>コメント</b></p>
--	--

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.