


品番：EA743AM-3A

品名：-20/+70℃ マルチプローブ

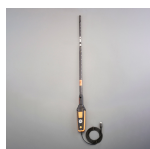

販売価格	126,400円(税抜) / 139,040円(税込)		
カタログ価格	126,400円(税抜) / 139,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/06 02:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0801ページ		



#### 仕様

メーカー	テストー (testo)	型番	0635 1572
測定範囲	風速: 0~+50m/s、 温度: -20℃~+70℃ (NTC)、 湿度: 5~+95%RH、 絶対圧: 700~+1100hPa	測定項目	風速・温度・湿度・気圧
精度	風速: ±(0.03m/s+測定値の4%) (0~20m/s) ±(0.5 m/s+測定値の5%) (20.01~30m/s)  温度: ±0.5℃ (0~+70℃) ±0.8℃ (-20~0℃)  湿度: ±3%rH (10~35%rH) ±2%rH (35~65%rH) ±3%rH (65~90%rH) ±5(その他の範囲) ±0.06%rH/K(k=1)  絶対圧: ±3.0hPa	分解能	風速: 0.01m/s 温度: 0.1℃ 湿度: 0.1%rH 絶対圧: 0.1hPa
サイズ	780×50×40mm (伸縮無しの状態)	重量	405g
材質	ABS、スチール	プローブシャフト直径	9mm

プローブシャフト長さ	230mm	ケーブル長	1.4m
伸縮時ロッド装着時の プローブヘッド寸法	伸長:1000mm ハンドル先端から伸縮式ロッドを取り 付けたプローブヘッド先端までのプ ローブ長さ:800mm	温度係数	type(k=1) ±0.06%RH/K
動作温度	-5~+50℃	保管温度	-20~+60℃
付属品	マルチプローブヘッド、伸縮ロッド、接続 アダプタ、有線ハンドル		
【EA743AK-1、EA743AK-100A用プローブ】			
風速・温度・湿度・気圧の4項目を測定可能な熱線式風速プローブ			
取り外し可能な伸縮ロッド (max1000mm) と有線ハンドルを付属			
温度に加えて気圧も測定するため自動的に空気密度補正された正確な風速測定が可能			
調整データを記録するデジタルプローブを採用			
マルチプローブ は、ダクト内や給排気口の風速風量測定に最適です。直角に折り曲げ可能なプローブ先端部と伸縮ロッドにより、天井の吹出口などの測定に便利です。			
EC規則:2014/30/EU			
先端部90°固定可能			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.