


品番：**EA750FS-50**

品名：φ5.2mmx1.0m ハンディースコープ

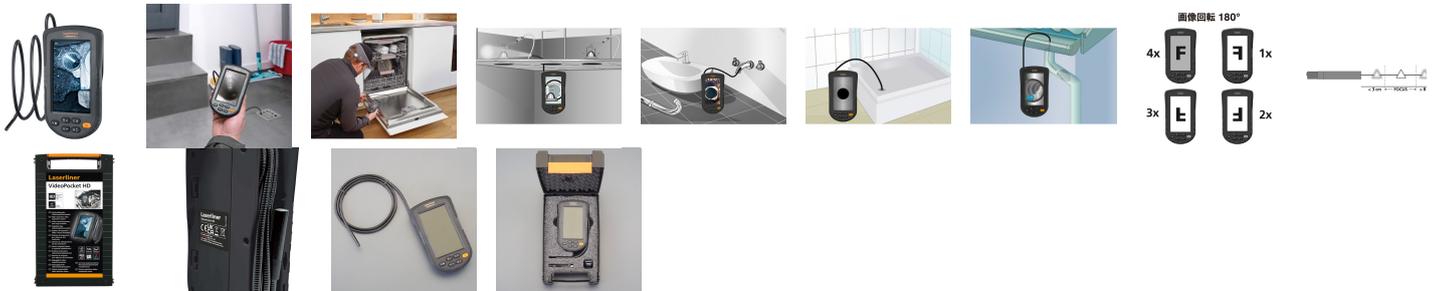

販売価格	35,000円 (税抜) / 38,500円(税込)		
カタログ価格	35,000円(税抜) / 38,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/27 08:09現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0346ページ		



仕様

カメラヘッド径	φ5.2mm	ケーブル長	1m
モニターサイズ	4.3インチ	microSDカード対応	32GBまで
側視	○	倍率	4倍(デジタルズーム)
解像度	カメラ:1280×720 モニター:480×272	光源	LEDライト(10段階調整)
電源	単3電池×4本(付属)	サイズ	本体:85×32×155(H)mm
重量	370g(電池含)	保存ファイル形式	静止画:JPEG 動画:MJPEG(AVI)
防塵・防水性能	IP67(カメラヘッド)	記録媒体	microSDカード32GBまで(別売)
焦点距離	3~8cm	視野角	65°
ポート	microUSB	材質	樹脂
付属品	・カメラ先端アタッチメント(フック、マグネット、ミラー)、microSDカード(8GB) ・SDカードアダプター ・取扱説明書(日本語) ・純正品検査証	用途	空調設備、工場設備、電気設備、ダクト内の保守点検などに。

・コンタクトカード
・保証書

モニター操作で画像を180°回転可能

4.3インチ大画面カラーディスプレイ搭載、手のひらサイズの携帯型工業用内視鏡です。

視野角65°、解像度1280×720ピクセルの高解像度カメラで手の届かない場所をスマートフォン感覚で確認・撮影・保存。静止画・動画撮影もワンボタン。

本体にケーブルを巻き付けてコンパクト収納

ボタンひとつで画像回転。天地左右を把握しやすい。

ケーブルを巻き付けて保管することが出来るので、コンパクトに収納できます。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

代替品

	<p>品番 EA750FW-3 コメント モニターサイズ:2.31インチ</p>
	<p>品番 EA750FY-2 コメント モニターサイズ:4.3インチ</p>

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.