


品番：EA750FV-31A

品名：φ6.0mmx 1m ハンディースコープ(360°先端可動式)

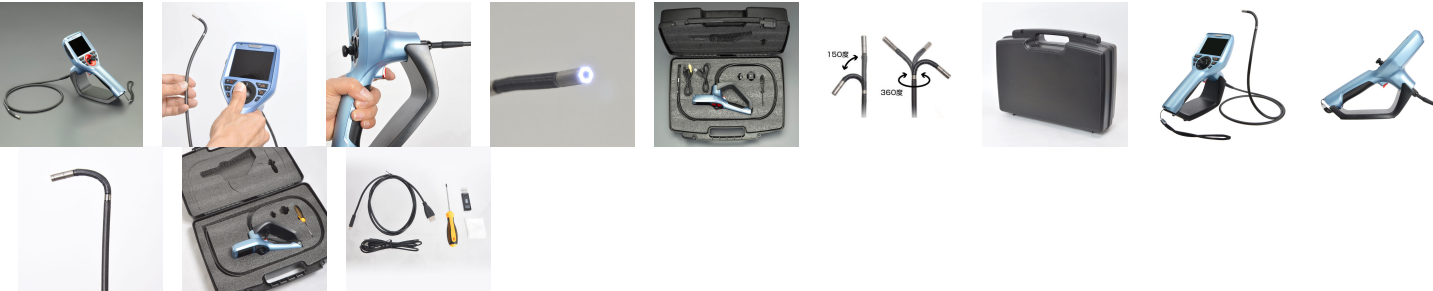

販売価格	243,000円(税抜)／267,300円(税込)		
カタログ価格	243,000円(税抜)／267,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/04/28 17:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0358ページ		



仕様

メーカー	サンコー(THANKO)	型番	MDRCTBR3
カメラヘッド径	φ6mm	ケーブル長	1m
モニターサイズ	3.5インチ	microSDカード対応	32GBまで
側視	×	解像度	640×480
電源	リチウム電池(4.2V/3300mAh)	サイズ	105×90×245(H)mm
重量	392g(ケーブル含む)	記録媒体	microSDカード32GBまで対応(8GB付属)
保存ファイル形式	静止画:JPEG、動画:AVI	防水・防塵性能	IP67(フレキシブルチューブ部)
付属品	HDMIケーブル、microUSBケーブル、microSDカードリーダー、プラスドライバー、クリーナークロス	注意	本製品は水道管や細いパイプの中などを観察、撮影するための機械となります。 本製品のケーブル部及びカメラ部は防水となっておりますが、バッテリーパックやモニター、それらに付随するケーブルは防水仕様ではありません。雨や水などがかからないようにご使用ください。
光源	高輝度白色LED6灯		

	(6段階調光機能付)	
スティック操作で感覚的な操作を可能にし、見たい方向へカメラを合わせることができます。		
スティック操作でカメラ先端部は360°全方向に可動し、150°まで曲げることができます。		
ケーブル長1mのフレキシブルケーブルはIP67防水機能搭載。		
また6段階の明るさ調整が可能なLEDライトでお好みの明るさで観覧・撮影が可能です。		
付属のケーブルでテレビ画面などに画像を出力しながら、操作をしたり撮影した動画・静止画を確認することも可能です。		

代替品

	品番	EA750FS-30A
	コメント	変更点:重量、サイズ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.