


品番：EA750FV-61

品名：φ8.0mmx 1m ハンディースコープ(先端可動式)

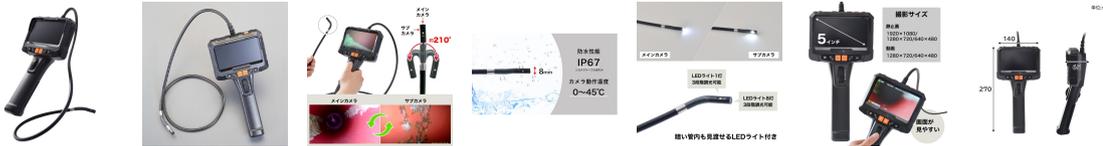

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 54,300円(税抜) / 59,730円(税込) | | |
| カタログ価格 | 54,300円(税抜) / 59,730円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/03/20 09:19現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0346ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|---|---------|------------------------------------|
| メーカー | サンコー(THANKO) | 型番 | SKDYSNS1M |
| カメラヘッド径 | φ8mm | ケーブル長 | 1m |
| サイズ | モニター部: 140(W)×65(D)×270(H)mm | 電源 | リチウムイオン充電電池(内蔵)3.7V 2,000mAh |
| バッテリー充電 | USB(5V 1.0A以上) | 充電時間 | 約2.5時間 |
| 連続稼働時間 | 約3時間 | 焦点距離 | メインカメラ: 20~100mm サブカメラ: 20~50mm |
| 光源 | メインカメラ: LED8灯(3段階調光) サブカメラ: LED1灯(3段階調光) | 視野角 | 78度 |
| ディスプレイ | 5インチカラーディスプレイ | 湾曲角 | 約210度 |
| 画像サイズ | 静止画: 1920×1080/1280×720/640×480 動画: 1280×720/640×480 20fps | 保存形式 | 動画: AVI 静止画: JPG |
| 記録媒体 | microSDカード64GBまで(別売) | デジタルズーム | 1.3倍/1.5倍 |
| 防水・防塵性能 | IP67 (カメラケーブル部のみ) | 動作温度 | 本体: -10~40℃ カメラ・ケーブル: -10~60℃ |
| 重量 | 500g | 付属品 | USBケーブル(約900mm) |

手元の操作で約210度湾曲するメインカメラと、側面を見ることができるサイドカメラ、

2つのカメラを搭載した8mm工業用内視鏡

メインとサブカメラの切り替えと湾曲により、観察したい場所を自由自在に見ることができます。

それぞれに3段階調光が可能なLEDライトを搭載。暗い場所でもはっきりと見ることができます。

静止画は最大2M(1920×1080)、動画は720P(1080×720)で撮影・保存することができます。

画面が見やすい5インチの大型ディスプレイを採用

バッテリー内蔵ハンディタイプで、様々な現場に対応します。

撮影したデータは本体で再生したり、パソコンに接続して保存することも可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.