


品番 : EA758-18

品名 : 非常用ライト/LED(手回し発電/ラジオ付)

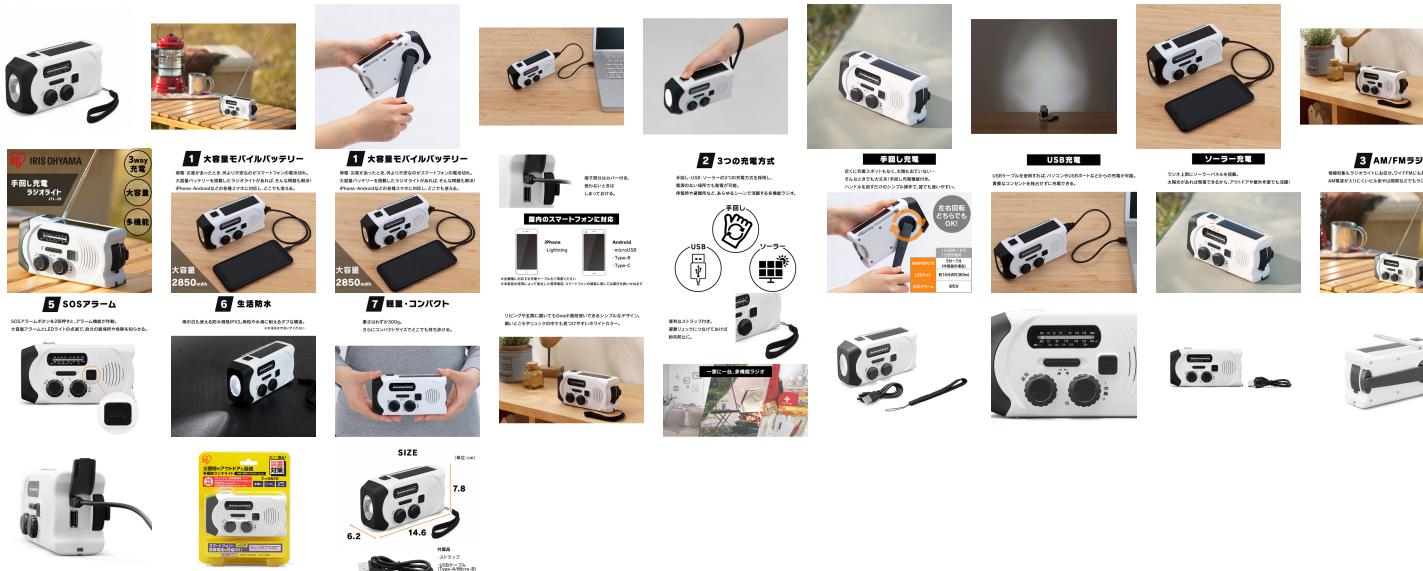

販売価格	9,440円(税抜) / 10,384円(税込)		
カタログ価格	9,440円(税抜) / 10,384円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/15 01:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2124ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	JTL-29
サイズ(W×D×H)mm	146×62×78	電源	手廻し充電(充電池内蔵) ソーラーパネル充電 USB充電
重量	300g	付属品	USBケーブル 約50cm(Micro-B/Type-A)、ストラップ、取扱説明書
受信周波数	AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz	入力端子	USB Micro-B(DC5V)
出力端子	USB Type-A(DC5V-1A以下)	充電池	3.6V 2,850mAh(リチウムイオン電池)
全光束	80lm	光色	昼光色

充電時間	手回し充電:約4.5~5時間 (※130回転/分で充電した場合) ソーラーパネル充電:約90~100時間 (※平均86,000lxの太陽光の下の場合) USB充電:約4~6時間 (※DC5V/0.9A)	防滴性能	IPX3
材質	ABS樹脂	カラー	ホワイト
災害時やアウトドアに最適な多機能ラジオライトです。			
スマートフォン、携帯電話の充電が可能です。 ※機種によって使用できない場合があります。			
AM/FM(ワイドFM)ラジオが聴けます。 ※1分間の手回し充電で約5~7分(中音量で使用した場合)			
LEDライト機能付き。 ※1分間の手回し充電で約10分点灯			
80dBのサイレンのSOSアラーム付きです。			
災害時に必要な機能をすべて備えた多機能ラジオライト。			
防災に特化した機能をこの1台に!			
明かりの確保、電源の確保、情報収集を全てこれ1つにおまかせ。			
<p>◆2850mAh大容量バッテリー搭載 iPhone・Androidなどの各種スマホを充電できます。 ※各機種に対応する充電ケーブルをご用意ください ※本製品の使用によって発生した携帯電話・スマートフォンの破損に関しては責任を負いかねます</p>			
<p>◆3つの充電方式 手回し・USB・ソーラーの3つの充電方式を採用し、電源のない場所でも発電が可能。</p>			
<p>◆使用時間の目安 【AM/FMラジオ】 ・手回し充電(※130回転で1分間充電した場合):約5分~7分 ・満充電時の連続使用時間:約25時間 【LEDライト】 ・手回し充電(※130回転で1分間充電した場合):約10分 ・満充電時の連続使用時間:約13時間点灯 【SOSアラーム】 ・手回し充電(※130回転で1分間充電した場合):約5分 ・満充電時の連続使用時間:約7時間 【スマートフォン】 ・【連続通話時間】満充電時の連続使用時間:約2時間 ・【連続待ち受け時間】満充電時の連続使用時間:約10時間 ※通話時間や待ち受け時間はお使いの機種やバッテリーの状態によって使用状況が大きく変わることがあります</p>			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.