


品番 : EA758C-190

品名 : [充電式] LEDライト(白色/ナチュラル色/UV)

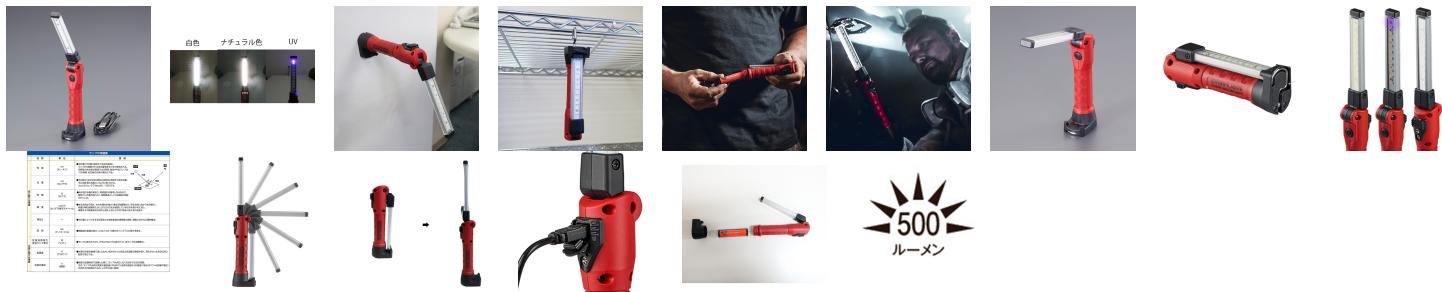

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 18,200円(税抜)／20,020円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 18,200円(税抜)／20,020円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 53 (2025/12/14 12:51現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2106ページ                       |      |   |



白色とナチュラル色または漏れ検出などに役立つUV紫外線の3パターンで光ります

#### 仕様

|        |  |      |                             |
|--------|--|------|-----------------------------|
| メーカー   | ストリームライト(STREAM LIGHT)                 | 型番   | 74850                       |
| 商品名    | STRION SWITCHBLADE                     | 使用電池 | リチウムイオンバッテリー(本体内蔵)          |
| 光源     | 白色LED球10灯<br>高演色LED(白色)10灯<br>UV LED1灯 | 明るさ  | 白色:500ルーメン<br>ナチュラル:400ルーメン |
| 演色指数   | 90Ra                                   | 波長   | 400nm                       |
| 連続点灯時間 | 白色:3時間<br>ナチュラル:3時間<br>UV:5時間          | 充電時間 | 4時間                         |
| 全長     | 273mm(折りたたみ時:152mm)                    | 重量   | 181g                        |
| 耐衝撃性能  | 2m                                     | 付属品  | 充電用USBコード                   |

白色とナチュラル色または漏れ検出などに役立つUV紫外線

収納式フック、マグネット付

ヘッド角度調整可能(180°、6段階)

白色・ナチュラル・UVライトの3パターン切替で検査・識別・修理とメンテナンスに最適

UV LEDを40分以上点灯していると、自動的に消灯します。

充電中はUSB差込口下のライトが赤色に点灯します。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.