


品番 : EA758C-190

品名 : [充電式] LEDライト(白色/ナチュラル色/UV)

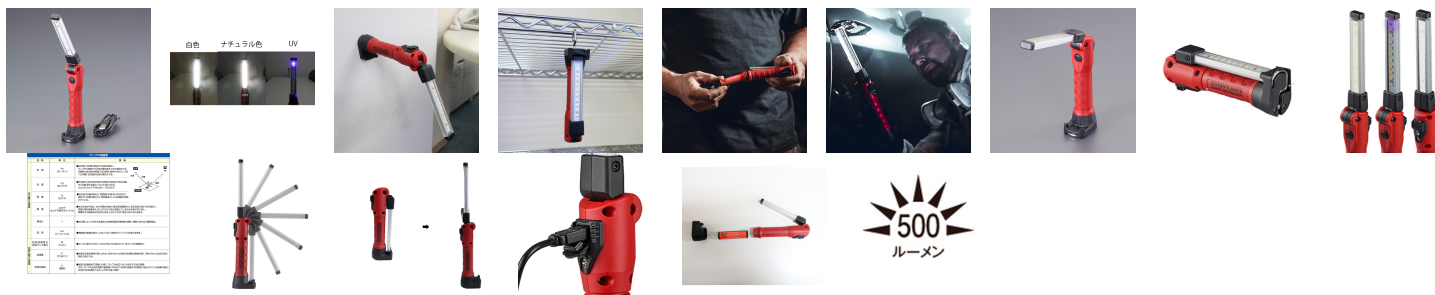

販売価格	17,800円(税抜) / 19,580円(税込)		
カタログ価格	17,800円(税抜) / 19,580円(税込)		
在庫数	最新在庫: 44 (2026/07/01 22:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2055ページ		



白色とナチュラル色または漏れ検出などに役立つUV紫外線の3パターンで光ります

### 仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	74850
商品名	STRION SWITCHBLADE	使用電池	リチウムイオンバッテリー(本体内置)
光源	白色LED球10灯 高演色LED(白色)10灯 UV LED1灯	明るさ	白色:500ルーメン ナチュラル:400ルーメン
演色指数	90Ra	波長	400nm
連続点灯時間	白色:3時間 ナチュラル:3時間 UV:5時間	充電時間	4時間
全長	273mm(折りたたみ時:152mm)	重量	181g
耐衝撃性能	2m	付属品	充電用USBコード

白色とナチュラル色または漏れ検出などに役立つUV紫外線

収納式フック、マグネット付

ヘッド角度調整可能(180°、6段階)

白色・ナチュラル・UVライトの3パターン切替で検査・識別・修理とメンテナンスに最適

UV LEDを40分以上点灯していると、自動的に消灯します。

充電中はUSB差込口下のライトが赤色に点灯します。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.