


品番：EA758C-200

品名：[充電式] LEDライト(白色/ナチュラル色/UV)

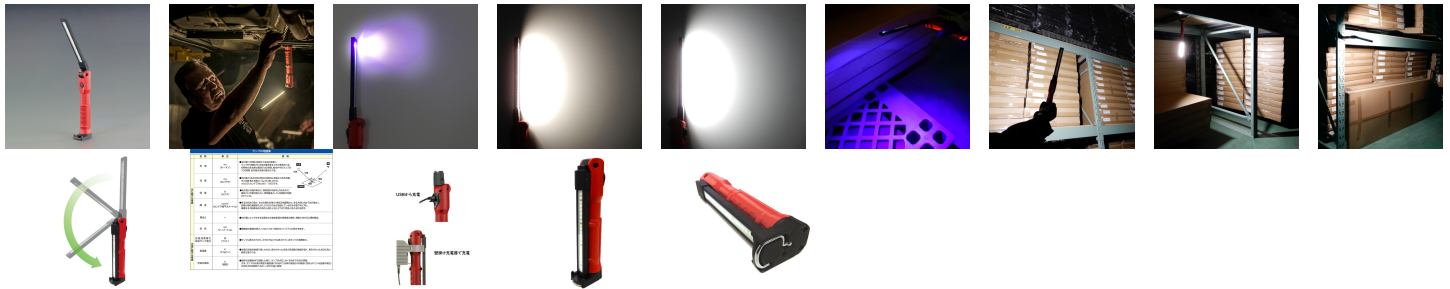

販売価格	28,900円(税抜) / 31,790円(税込)		
カタログ価格	28,900円(税抜) / 31,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/04/23 22:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2055ページ		



MAX800ルーメン! 3色切替え充電式LED作業灯

仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	76801
シリーズ	スティンガー(STINGER)	商品名	STINGER SWITCHBLADE
使用電池	リチウムイオン電池(USB充電)	点灯カラー	白色、ナチュラル色、UV(紫外線)
明るさ	白色:800ルーメン ナチュラル色:600ルーメン	演色指数	90Ra
波長	400nm	連続点灯時間	白色:3時間45分 ナチュラル色:3時間45分 UV(紫外線):15時間
充電時間	8時間	光源	LED球
材質	耐衝撃ナイロン樹脂	全長	432mm(折りたたみ時:249mm)
重量	485g	防水規格	IPX4
耐衝撃性	2m	付属品	充電器、ACアダプター 充電器用取付けねじ、USB充電ケーブル

最大800ルーメンの高輝度!折りたためる3色切替え充電式LED作業灯

白色、ナチュラル色、探傷チェックなどに使えるUV(紫外線)の3色切替え

ライト部分(発光部分)はすき間にも入りやすい薄型タイプ

180°角度調整可能、コンパクトに折りたためます

ライト部分(発光部分)は耐薬品性があり、ブレーキ液やその他の化学薬品による腐食に耐性があります。

底面に収納式フック、マグネット付

付属の壁掛け用充電器又はUSBケーブルを用いて充電する事ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.