
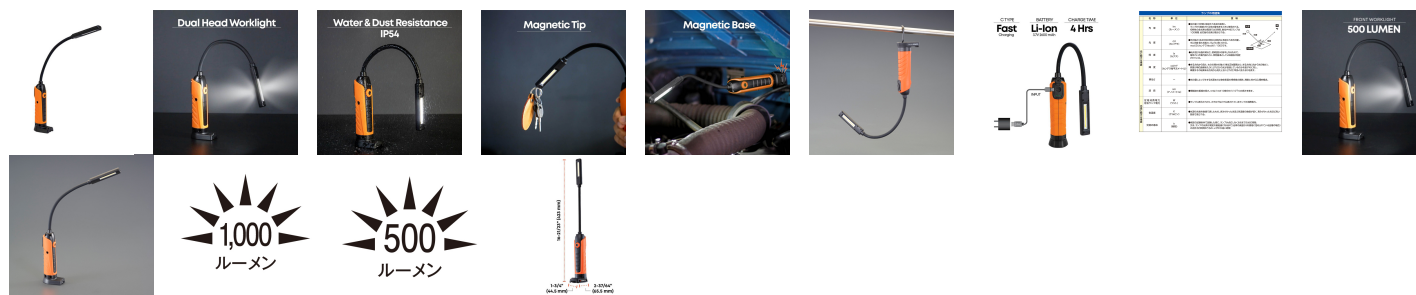


品名：[充電式] LEDライト(無段階調光)

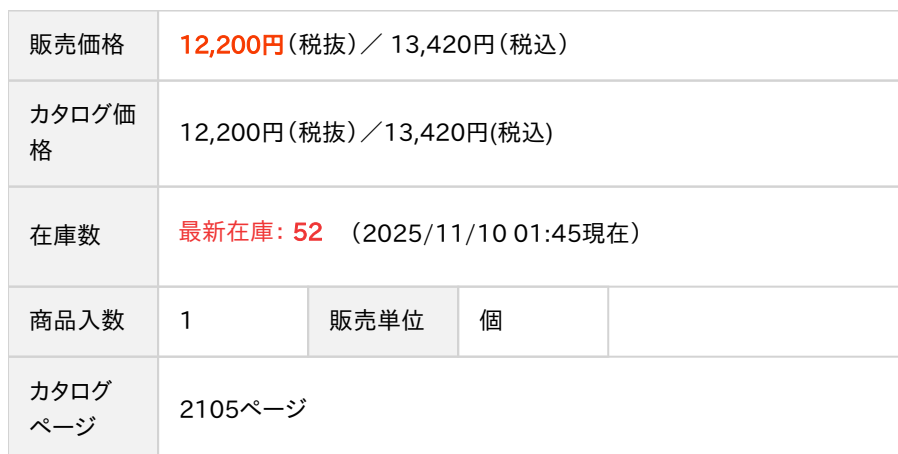

使用電池	リチウムイオン電池 (USB Type-Cケーブル付)	明るさ(ルーメン)	前面:50~500 後面:50~500 両面:100~1000
連続点灯(時間)	前面:16~2 後面:16~2 両面:8~1	照明装置	COB LED
充電時間	4時間	サイズ	44.5×65.5×423(H)mm
重量	320g	材質	本体:ABS樹脂 ライト:ポリカーボネート
保護等級	防塵・防水:IP54 耐衝撃:IK07		
屋内・屋外対応			
無段階調光			
明るさを調節しやすいダイヤル式スイッチ			
フレキシブルライトのため、水平方向と垂直方向に360°回転して曲げることができます。			
ライトの上部先端にマグネットがついている為、小さな金属部品を簡単に拾えます。			

IP54で、ほこりやあらゆる方向からの水しぶきの影響を受けないため、屋外での使用も可能です。
〔モード切替〕 1回目：前面ライト 2回目：後面ライト 3回目：両面ライト
ON/OFFは中央のスイッチを押してください。 調光はオレンジのダイヤルを回してください。
最後に使用した明るさで再度点灯できるメモリ機能付き
バッテリーインジケータ付き
底面にはマグネットと収納式フック付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.