


品番：EA758C-401

品名：[充電式] 作業灯・本体/LED



販売価格	15,000円(税抜) / 16,500円(税込)		
カタログ価格	15,000円(税抜) / 16,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/20 23:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0837ページ2052ページ		

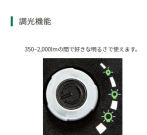

充電残量	電球状態
100%	ON
80%	ON
60%	ON
40%	ON
20%	ON
0%	OFF



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	UB18DB
仕様	本体のみ	明るさ	350~2000lm
連続点灯(時間)	強: 5.5時間 弱: 32時間	電球	白色LED(1個)
電源	リチウムイオン電池、マルチポルトタイプ蓄電池(EA813HF-17B)、18V	サイズ	142×163×209(H)mm
重量	1.2kg	防水性能	IP54(バッテリーカバーが閉じている時)

バッテリー(EA813HF-17B)・充電器(EA813H-18A)別売

角度調整が可能

電池残量が一目でわかる

軽量コンパクトで狭所作業でも活躍

フックでの吊り下げが可能

※フックで吊り下げて使用する際は、安定した頑丈な場所に掛けるようにしてください。

代替品

品番	EA758C-402
----	------------



コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.