


品番 : EA758C-401

品名 : [充電式] 作業灯・本体/LED



販売価格	15,000円(税抜) / 16,500円(税込)		
カタログ価格	15,000円(税抜) / 16,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 12:14現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0837ページ2052ページ		

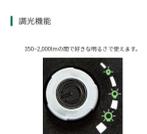

スイッチの状態	電球数
ON	100%
ON	80%
ON	60%
ON	40%
ON	20%
OFF	0%



### 仕様

メーカー	HIKOKI	型番	UB18DB
仕様	本体のみ	明るさ	350~2000lm
連続点灯(時間)	強: 5.5時間 弱: 32時間	電球	白色LED(1個)
電源	リチウムイオン電池、マルチポルトタイプ蓄電池(EA813HF-17B)、18V	サイズ	142×163×209(H)mm
重量	1.2kg	防水性能	IP54(バッテリーカバーが閉じている時)

バッテリー(EA813HF-17B)・充電器(EA813H-18A)別売

角度調整が可能

電池残量が一目でわかる

軽量コンパクトで狭所作業でも活躍

フックでの吊り下げが可能

※フックで吊り下げて使用する際は、安定した頑丈な場所に掛けるようにしてください。

### 代替品

品番	EA758C-402
----	------------



コメント

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.