


品番：EA758C-402

品名：[充電式] 作業灯・本体/LED



販売価格	20,200円(税抜) / 22,220円(税込)		
カタログ価格	20,200円(税抜) / 22,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/06 12:14現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0837ページ2052ページ		

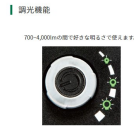

バッテリーの残量	明るさ
100%	100%
80%	80%
60%	60%
40%	40%
20%	20%
0%	0%



### 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	UB18DC
仕様	本体のみ	明るさ	700~4000lm
連続点灯(時間)	強: 3時間 弱: 20時間	電球	白色LED(60個)
電源	リチウムイオン電池、マルチポルトタイプ蓄電池(EA813HF-17B)、18V	サイズ	155×186×276(H)mm
重量	1.9kg	防水性能	IP65(バッテリーカバーが閉じている、USBポートのゴムカバーが閉じている時)
USB出力	DC5V/1A		

バッテリー(EA813HF-17B)・充電器(EA813H-18A)別売

角度調整が可能(縦方向に138°回転)

USB機器の充電が可能

壁掛けが可能(木ねじ使用)

電池残量が一目でわかる

ビルなど、暗がりでの作業や設備工事に活躍

壁掛け用フック穴付

三脚用ねじ穴(5/8"-UNC)が付いているので、三脚に固定して使用することができます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.