


品番：EA758C-404

品名：[充電式] 作業灯・本体/LED

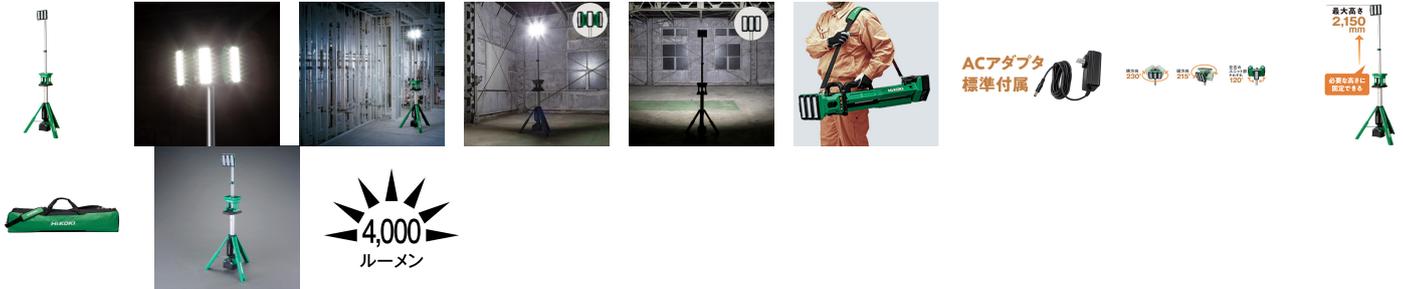

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 57,100円(税抜) / 62,810円(税込) | | |
| カタログ価格 | 57,100円(税抜) / 62,810円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/05/06 12:14現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0837ページ2052ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--|-------|--|
| メーカー | HiKOKI | 型番 | UB18DG(NN) |
| 仕様 | 本体のみ(バッテリー・充電器(別売)) | バッテリー | 18V |
| サイズ | 展開時: 630×720×2,150(H)mm 収納時: 222×210×1,035(H)mm | 重量 | 8.1kg(蓄電池/ACアダプタを除く) |
| 明るさ | 強: 4,000lm (最大光束) 中: 3,000lm 弱: 2,000lm | 照度 | 1,650lx ※光源から1m離れた場所 |
| 電球 | 白色LED (66個) | 電源 | マルチボルトタイプ蓄電池またはリチウムイオン電池18V、14.4V、家庭用電源: AC100V、50/60Hz(付属のACアダプタ使用) |
| 連続点灯時間 | 強: 約2.5時間 中: 約3.5時間 弱: 約5.5時間 エコ: 約10.5時間 | 防水性能 | IP55(電池使用時のみ) |
| コード長 | 3m | 付属品 | 収納バッグ |

最大4,000lmで明るい

| |
|---|
| 100V電源とコードレスの2wayで利便性バツグン! |
| エリア照射もスポット照射も自在 |
| 可動式ライトヘッド |
| 高さ無段階調整 |
| 用途に対応した4モード |
| 開脚レバーを押しながらスライドさせる事で簡単に三脚の開閉可能。 |
| 収納バッグのショルダーベルトを本体に直接つけて持ち運ぶ事も可能。 |
| 防じん・防水IP55(電池使用時のみ)※ |
| ※本製品はほこりや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。過度なほこりのある所、水中や雨の中での使用・放置はしないでください。 |
| 本製品は以下の条件で、IEC国際規格により規定される電気機器の保護等級IP55に適合しております。①バッテリーカバーが閉じている。 ②ACアダプタ端子のゴムカバーが閉じている。 |
| マルチボルト蓄電池も使用可能(電池別売) |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.