
品番: EA758C-73

品名:[充電式]作業灯·本体/LED

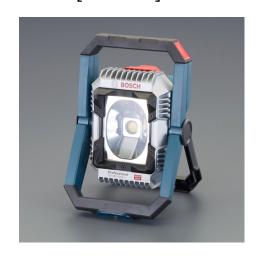

販売価格	26,700円 (税抜)/ 29,370円(税込)				
カタログ価 格	26,700円(税抜)/29,370円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/19 22:34現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0840ページ2103ページ				



















仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GLI18V-2200C
※注意※	バッテリー・充電器は別売です。	仕様	本体のみ(バッテリー・充電器(別売))
バッテリー	14.4Vまたは18V	照度	強·弱
明るさ(ルーメン)	強:2200、弱:950	連続点灯時間	弱:約95分、強:約40分
電球	LED球	サイズ	187×69×292(H)mm
重量	1.6kg(本体のみ)	付属品	防水カバー
使用温度範囲	0~45℃	保管温度範囲	−20~50°C
防塵·防水性能	IP64		

コードレス投光器

リチウムイオン18V、14.4V両対応

スマホと繋がるコネクト機能、タイマー設定、リモートON・OFF、2段階の明るさ設定、5段階の角度調節可能。

IP64規格に適合した耐久性の優れたバッテリーカバーを装備し、防滴・防じん性能を発揮

三脚に取付可能(5/8"取付穴径)

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.