


品番：EA758CV-49

品名：[単3x3本] ランタン/LED(マグ ネット付)

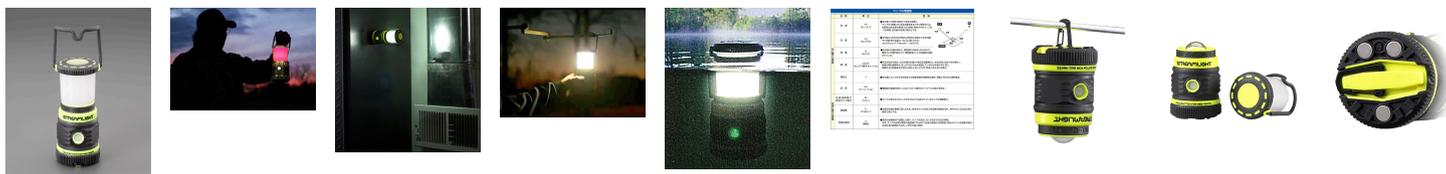

販売価格	9,220円(税抜) / 10,142円(税込)		
カタログ価格	9,220円(税抜) / 10,142円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/05/16 19:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2097ページ		



仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	44943
商品名	SIEGE	使用電池	単3×3本(別売)
明るさ	(白色LED) 強: 200ルーメン、 中: 100ルーメン、 弱: 50ルーメン (赤色LED) 強: 0.7ルーメン、 点滅: 0.7ルーメン	連続点灯時間	(白色LED) 強: 7時間、 中: 15.5時間、 弱: 37時間 (赤色LED) 強: 192時間、 点滅: 288時間
光源	白色LED球1個、 赤色LED球2個	材質	本体: ポリカーボネイト樹脂(ラバーコーティング) カバー: ポリカーボネイト樹脂
サイズ	φ60×138mm	重量	258g(電池含)
耐衝撃性	2m	防水規格	IPX7(水深1m)

超コンパクトな乾電池式ランタン

カバーを外し、底面のDリングで吊り下げると広範囲を照らすことができます。

ポリカーボネイト製のカバーが眩しさを軽減し、柔らかく均一な光で狭いエリアでも快適に使用できます

本体を水に落としても沈まず浮き上がります。

バッテリー残量表示機能付

マグネット付

安定性のあるゴム成形ベースのため、滑りやすい表面や凸凹した表面でも安定して設置することができます。

RoHS指令対応

代替品



品番 EA758CV-48

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.