 



品番：EA758E-32

品名：[単3x6本]フラッシュライト/LED



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,100円(税抜) / 11,110円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,100円(税抜) / 11,110円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 93 (2026/06/09 18:41現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 2035ページ | | |

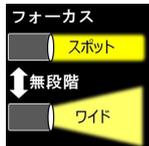

スイッチ長押しで照射範囲の調整が可能なデジタルフォーカス機能を搭載

仕様

| | | | |
|-------|---------------------------|--------|-------------------|
| 使用電池 | 単3×6個(付属) | 照射モード | 強、弱、点滅 |
| 明るさ | 強:1300ルーメン、弱:220ルーメン、点滅:- | 連続点灯時間 | 強:4時間、弱:19時間、点滅:- |
| 照射距離 | 230m(強・スポット照射時) | 照射パターン | フォーカス(スポット⇄ワイド) |
| サイズ | φ43×227mm | 重量 | 280g(本体のみ) |
| 材質 | アルミ合金 | 防水性能 | IPX4 |
| 耐衝撃性能 | 1m | | |

点滅機能付

照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。
スポット⇄ワイドを無段階で調整可能なモデル。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.