


品番：EA758FK-6A

品名：[単3x2本] フラッシュライト/LED(防水)



販売価格	3,620円(税抜) / 3,982円(税込)		
カタログ価格	3,620円(税抜) / 3,982円(税込)		
在庫数	最新在庫: 22 (2026/06/24 22:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2036ページ		

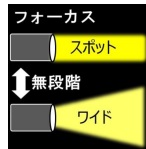

### 仕様

使用電池	単3×2本(別売)	明るさ	固定
ルーメン	400	電池寿命(時間)	5
照射パターン	フォーカス(スポット⇄ワイド)	サイズ	φ24×155mm
重量	約84g(本体のみ)	材質	アルミ合金
防塵・防水性能	IP66	フォーカス機能	スライドフォーカス
照射距離	約80m	耐衝撃性能	1m
付属品	ストラップ		

片手で簡単にスライドフォーカスできます。

腰袋横ポケットにベストサイズ

本体の後ろに平面をつけることで転がりにくくしています。

商品直径が細いので非常に使い勝手が良いです。

照射角調整・フォーカスコントロールタイプ  
スポット⇄ワイドを無段階で調整可能なモデル

### 代替品

品番	EA758RY-32
----	------------



コメント 明るさ:450LM

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.