


品番：EA758HC-51

品名：[単3x2本] 自転車用ライト/LED(防爆構造)

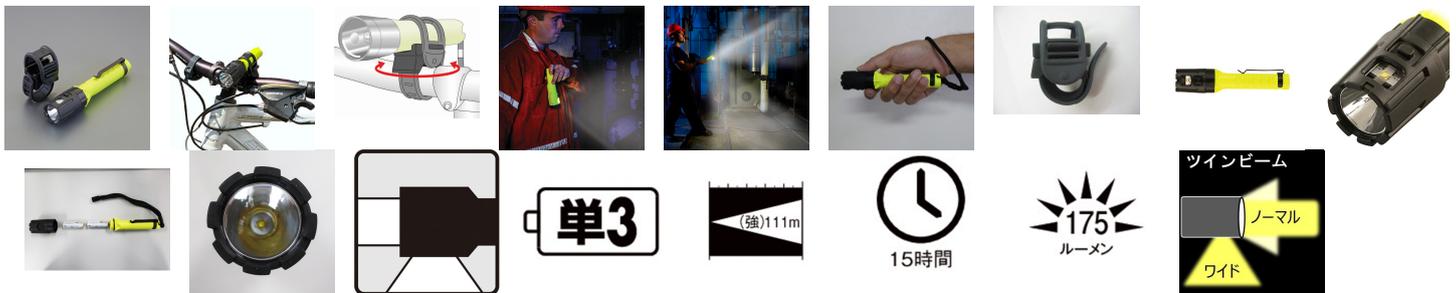

販売価格	7,440円(税抜) / 8,184円(税込)		
カタログ価格	7,440円(税抜) / 8,184円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/23 08:10現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0172ページ2464ページ		



仕様

<セット内容>	2点セット ・フラッシュライト/LED(防爆構造) ・自転車用ホルダー	使用電池	単3電池×2本(付属)
照射パターン	ツインビーム(2方向)	カラー	フラッシュライト:イエロー 自転車用ホルダー:ブラック
明るさ	ノーマル:115ルーメン ワイド:115ルーメン 同時照射:175ルーメン	電池寿命(時間)	ノーマル:24時間 ワイド:24時間 同時照射:15時間
耐衝撃性	2m	照射距離	ノーマル:111m ワイド:17m
光源	C4スーパーLED	サイズ	フラッシュライト:φ34×155mm 自転車用ホルダー:45×45×76(H)mm
取付パイプサイズ(mm)	約φ19~25	取付ライトサイズ	約φ18~32mm
重量	フラッシュライト:111g(電池含) 自転車用ホルダー:28g	材質	フラッシュライト: ・本体…耐腐食性ポリマー樹脂 ・レンズ…ポリカーボネート(傷防止コーティング) 自転車用ホルダー:-

			<ul style="list-style-type: none"> <li>・ライトホルダー/ハンドルホルダー</li> <li>…POM樹脂</li> <li>・ライト固定ベルト/ハンドルゴムベルト</li> <li>…合成ゴム</li> </ul>
防水性能	フラッシュライト:IPX4	付属品	自転車用ホルダー:滑り止めゴム (20×60×0.5mm厚さ)
ホルダーは円筒型ライトを自転車のハンドルに取り付けられ、首振り機能付きです。(360度回転)			
ライト固定ベルト、ハンドルゴムベルト共に合成ゴム製でぴったりフィットします。			
前方と足元を同時照射で死角をなくし、滑りや転倒を防ぐのに役立ちます。			
前方、足元それぞれスイッチが独立しているため、片方のみ、前方・足元の同時照射が可能です。			
照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。 異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデルです。			
クリップ付きのため、胸ポケットなどに留めることでハンドフリーライトとしても使用できます。			
端部にマグネット付で金属面に固定してフリーハンドで作業ができます。			
フラッシュライト:SGS認証 Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G Class III; CL I, ZN 0, IIC; Exia; T-Code: T4			
フラッシュライト:IECEX規格適合品			
フラッシュライト:防爆構造(日本国内の防爆規格は取得していません。)			
※付属電池はテスト電池ですので、新しい電池をご購入ください。			
※ご使用后、ホルダーはハンドルに付けたままにせず、ライトと共に取りはずし室内に保管してください。傷まず、長くご使用いただけます。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.