


品番 : EA758N-25A

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED

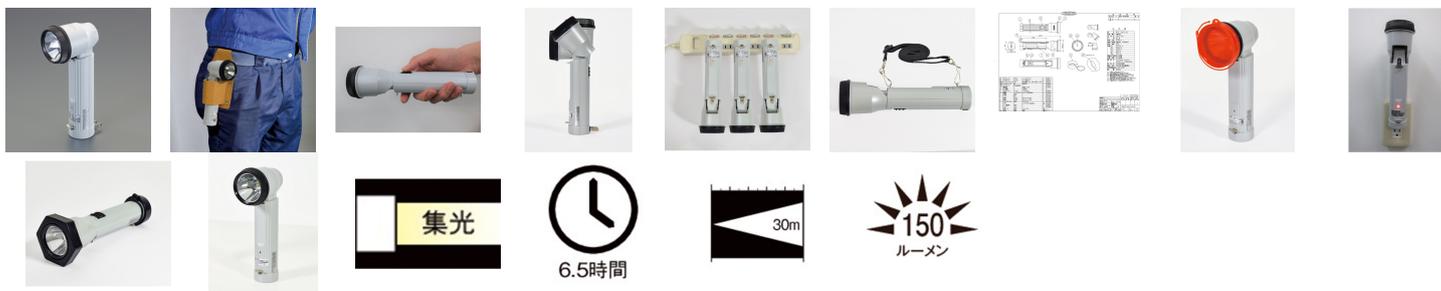

販売価格	8,460円(税抜) / 9,306円(税込)		
カタログ価格	8,460円(税抜) / 9,306円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/15 20:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



カタログ訂正 22/11/02 照射距離…(誤)30m→(正)25m(No.54 1205)

仕様

メーカー	日動工業	型番	PIL-3W-LIS
使用電池	リチウムイオンバッテリー	明るさ	固定
ルーメン	150	連続点灯(時間)	6.5 (1m照度が10Lxを切るまでの時間。)
サイズ	φ63×225mm ヘッド曲げ時:63(W)×78(D)×206(H)mm	重量	200g(電池含)
1m照度	1037 lx	3m照度	115 lx
5m照度	37 lx	色温度	5000K(昼白色)
演色性	Ra71	照射角	30度
使用環境温度	-20~60℃	電池寿命	約300回
光源	LED球	照射パターン	点灯
球寿命	40000時間	材質	本体ケース:ABS樹脂

			レンズ:ポリカーボネート
照射距離	25m	付属品	ベルトポーチ ショルダーベルト プラグ部シリコンプロテクター 赤色フィルター
バッテリー交換についてはメーカー修理対応になります。			
100Vコンセントから直接充電(ボディ収納型充電プラグが付いています。)			
3段階(45°)に動くアクティブヘッド			
屋内型			
集光			
ボディ収納型のプラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電!			

代替品

	<p>品番 EA758N-24</p> <p>コメント</p>
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.