


品番：EA758N-31

品名：[充電式] フラッシュライト/LED

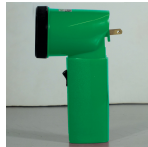

販売価格	9,620円(税抜)／10,582円(税込)		
カタログ価格	9,620円(税抜)／10,582円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/16 00:25現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2088ページ		



仕様

メーカー	日動工業	型番	PIL-3W-SM
使用電池	ニッケル水素充電電池 (ACプラグ付)	明るさ	固定
ルーメン	100	連続点灯(時間)	25
1m照度	6000 lx	照射パターン	スポットビーム(固定)
サイズ	φ68×206mm ヘッド曲げ時:68×95×179mm	重量	330g
充電時間	12時間	電池寿命	約500回
電球	LED3W	定格電圧	AC100V(50/60Hz)
入力プラグ	2Pプラグ	光源色	昼光色
色	グリーン	使用環境温度	-10~50℃
到達距離	35m	照射距離	80m
付属品	ベルトポーチ ストラップ 赤色フィルター		

屋内型
ボディ収納型のプラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電。
3段階にヘッドが動くアクティブヘッド。
照射角固定・スポット照射タイプ。 長距離照射に特化したモデル。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.