 



品番 : EA758RE-4RA

品名 : [単3x2本] フラッシュライト/LED(レッド)



販売価格	3,300円(税抜) / 3,630円(税込)		
カタログ価格	3,300円(税抜) / 3,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 109 (2026/02/19 19:47現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2034ページ		

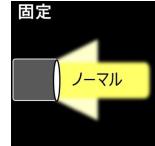

コンパクトタイプで『高輝度』

仕様

使用電池	単3電池×2本(別売)	カラー	レッド
明るさ	強:200ルーメン 弱:14ルーメン 点滅:200ルーメン	電池寿命(時間)	強:8 弱:100 点滅:12
照射パターン	ノーマルビーム(固定)	照射距離	強:150m
サイズ	φ 21.5×159mm	重量	124.1g(電池含)
材質	アルミ合金	光源	LED

照射モード切替(3パターン)できるライトです。

アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れます。

2段階調光+点滅機能付

照射角固定・ノーマル照射タイプ
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル

テールスイッチタイプ

ペンクリップ付

代替品



品番 EA758RY-32
コメント 色:黒／明るさ:450LM

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.