 




品番：EA758RE-804SA

品名：フラッシュライト/LED(充電セット/シルバー)

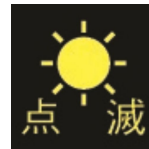

販売価格	7,470円(税抜) / 8,217円(税込)		
カタログ価格	7,470円(税抜) / 8,217円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/10 20:34現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	2034ページ		

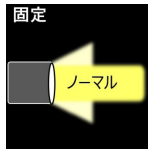

コンパクトタイプで「高輝度」

### 仕様

〈セット内容〉	フラッシュライト、充電器、充電電池(ニッケル水素電池×2本)、ホルスター、収納ケース	使用電池	充電電池セット ニッケル水素電池×2本(付属)
照射パターン	ノーマルビーム(固定)	明るさ	強:200ルーメン 弱:14ルーメン 点滅:200ルーメン
電池寿命(時間)	強:8 弱:100 点滅:12	照射距離	強:150m
カラー	シルバー	サイズ	本体:φ21.5×159mm 収納ケース:234×168×62(H)mm
重量	124.1g(電池含)	材質	アルミ合金
光源	LED		

照射モード切替(3パターン)できるライトです。

アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れます。

2段階調光+点滅機能付

照射角固定・ノーマル照射タイプ  
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル

テールスイッチタイプ

ペンクリップ付

収納ケース付で、保管や持ち運びも便利です。

単3電池×2本(別売)でも使用可能

充電器と繰り返し使えるニッケル水素電池付

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.