



品番：EA758RK-91

品名：[単3x3本] フラッシュライト/LED(首振り)

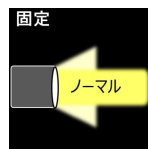

販売価格	1,950円(税抜) / 2,145円(税込)		
カタログ価格	1,950円(税抜) / 2,145円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/13 07:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			

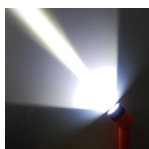

自立式でヘッド角度が調整できるので、投光器のような使い方も可能

### 仕様

使用電池	単3×3本(別売)	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
明るさ	500ルーメン(強) 250ルーメン(中) 25ルーメン(弱)	電池寿命	7時間(強) 14時間(中) 70時間(弱)
サイズ	φ59×206mm	重量	203g
防塵・防水性能	IP66		

最大500ルーメン!3段階調光×散光タイプのワークライト

自立式でヘッド角度が調整できるので、投光器のような使い方も可能

ヘッドは3段階(0°/45°/90°)角度調整可能

照射角固定・ノーマル照射タイプ。  
比較的中央部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

### 代替品

	<p>品番 EA758WG-11</p> <p>コメント 仕様ご確認下さい。</p>
--	--------------------------------------------



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.