

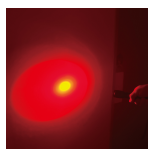


品番：**EA758RP-5**

品名：[単4x3本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑光)

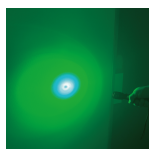

販売価格	4,230円 (税抜) / 4,653円(税込)		
カタログ価格	4,230円(税抜) / 4,653円(税込)		
在庫数	最新在庫: 181 (2026/04/10 21:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2033ページ2247ページ		

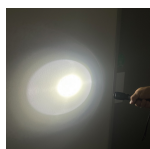

単4

3色切替えて保線時の合図灯、誘導灯に最適!

仕様

使用電池	単4電池×3本(別売)	明るさ	150ルーメン(白)、15ルーメン(赤)、75ルーメン(緑)
電池寿命(時間)	4時間30分(白)、10時間(赤)、4時間30分(緑)	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
照射距離	160m(白)、45m(赤)、80m(緑)	光源	白色LED球、赤色LED球、緑色LED球
防塵・防水性能	IP64	材質	アルミ合金
サイズ	φ36.5×149mm	重量(g)	105

「白・緑・赤」の3色切替え!誘導灯に最適なフラッシュライト

ストラップ付

照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

代替品

品番	EA758RP-5A
----	------------



コメント 変更点:ルーメン

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.