

品番：EA758RS-53


品名：[単3x3本] フラッシュライト/LED(黒)



販売価格	2,150円(税抜)／2,365円(税込)		
カタログ価格	2,150円(税抜)／2,365円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 15:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2083ページ		



固定

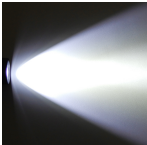

強:5時間
弱:15時間



ノーマル

仕様

使用電池	単3×3本(別売)	明るさ	強:500ルーメン 弱:250ルーメン
電池寿命(時間)	強:5時間 弱:15時間	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
照射距離	172m	防塵・防水性能	IP66
サイズ	φ44×140mm	重量	191g(本体のみ)
材質	アルミ合金		

最大500ルーメン!2段階調光×集光タイプの小型フラッシュライト

テールスイッチタイプ

照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中央部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

代替品

品番	EA758RY-33
コメント	明るさ:900LM／集散光機能付き



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.