


品番：EA758RW-81

品名：[充電式] ヘッドライト/LED(センサースイッチ付)

	販売価格 4,450円 (税抜)／4,895円(税込)			
	カタログ価格 4,450円(税抜)／4,895円(税込)			
	在庫数 最新在庫: 210 (2025/05/15 08:42現在)			
	商品入数	1	販売単位	台
	カタログページ	2094ページ		

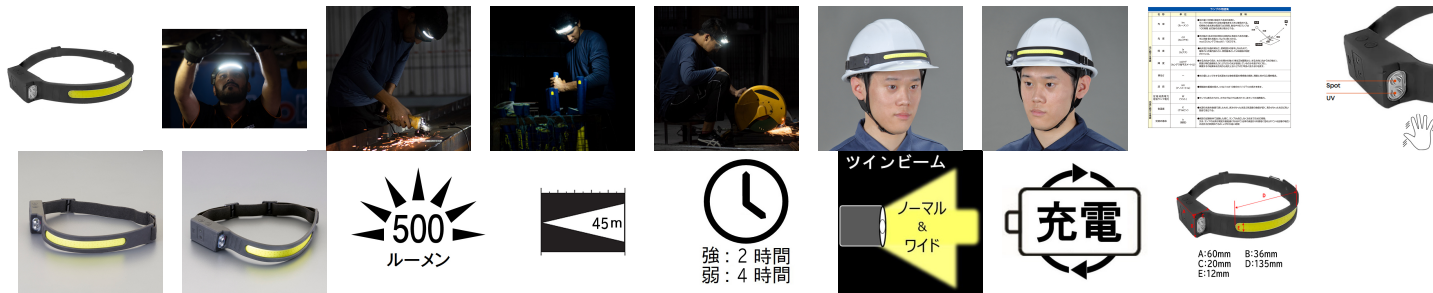

カタログ訂正 24/10/31 誤:IP54/ハット角度調整可能(60°)、正:IP44/ハット角度調整不可(1160 No.55,56)

仕様

使用電池	リチウムポリマー電池	明るさ	強(ワイド) 弱(ワイド) 強(スポット) UV
ルーメン	強(ワイド):500 弱(ワイド):160 強(スポット):135 UV:ー	電池寿命(時間)	強(ワイド):2 弱(ワイド):4 強(スポット):4 UV:ー
電源	USB充電式リチウムイオンバッテリー	照射パターン	ツインビーム(前方)
光源	LED球、COB LEDチップ	サイズ	フロント部:12×135mm サイド部:60×20×36mm
重量	80g	充電時間	4時間
照射距離	最大45m	充電方法	Type-Cケーブル
防水性能	IP44	付属品	Type-C充電ケーブル×1本

ハンズフリー機能付センサーが内蔵されているので、手を振るだけでライトのON/OFFを切り替えることができます。

サイドにスポットライトとUVライト(365Nm)が付いています。
フロントCOB LEDパネルは230°をカバーできる超広視野フラッドビーム
耐久性と伸縮性に優れたヘッドバンド。
多用途性を考慮して設計されたマルチモードヘッドランプは長距離にわたって全方向を照らします。
2mまでの落下に耐える耐衝撃構造で、耐久性に優れています。
1つのボタンで複数のモード切替が可能です。
照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ。 照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。

代替品

	品番 EA758RN-71A コメント 強:170ルーメン、弱:20ルーメン
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.