


品番：EA758RX-15A

品名：[充電式] ヘッドライト/LED(広角照明)

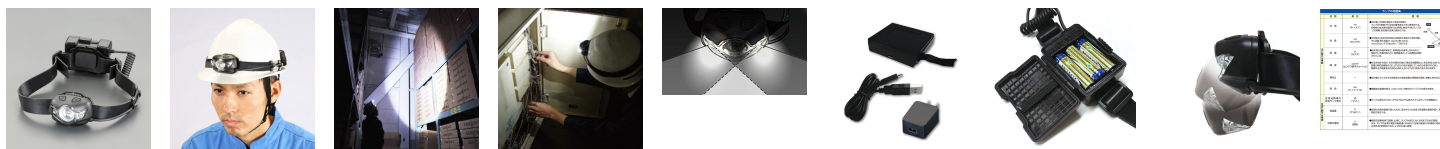

販売価格	9,200円(税抜) / 10,120円(税込)		
カタログ価格	9,200円(税抜) / 10,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/26 00:35現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			




充電式で140°の広角照射タイプ

### 仕様

光源	白色LED球1灯(メイン) 2灯(サブ)	照射パターン	散光
明るさ	【充電電池使用時】 強(メイン):500ルーメン 中(メイン):250ルーメン 弱(メイン):50ルーメン 強(サブ):50ルーメン 弱(サブ):25ルーメン 【アルカリ電池使用時】 強(メイン):400ルーメン 中(メイン):200ルーメン 弱(メイン):40ルーメン 強(サブ):48ルーメン 弱(サブ):24ルーメン	電池寿命	【充電電池使用時】 強(メイン):6.5時間 中(メイン):8時間 弱(メイン):18時間 強(サブ):16時間 弱(サブ):30時間 【アルカリ電池使用時】 強(メイン):12時間 中(メイン):20時間 弱(メイン):66時間 強(サブ):45時間 弱(サブ):80時間
照射距離	【充電電池使用時】 強:61m 中:43m 弱:19m 【アルカリ電池使用時】	電源	USB充電式リチウムイオン電池(付属) 又は単3電池×3本(別売)

	強:50m 中:36m 弱:16m		
使用電池	リチウムイオン電池(USBケーブル付)	バッテリー充放電回数	500回
サイズ(W×D×H)mm	69×45×50	重量(g)	275(電池含)
防水性能	IPX6	ベルト幅	25mm
【充電式・140°広角照射】最大500ルーメン!3段階調光メイン灯に2段階調光サブ灯付!散光タイプのヘッドライト			
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。			
すべりにくくずれにくいゴムのヘッドバンドでヘルメットに最適			
ヘッド角度調整可能			
ACアダプター付のセット品です			
単3電池×3本でも使用可能(電池別売)			
付属のUSB-ACアダプタ(EA940CD-201B)を使用しても充電が可能です。			
電池蓋は開閉に便利なスライド式			

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA758RX-15S</p> <p><b>コメント</b> 変更点:充電器形状・プラグ 折畳可</p>
--	---

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.