


品番：EA758RY-101

品名：[充電式] ヘッドライト/LED(バンドレス)

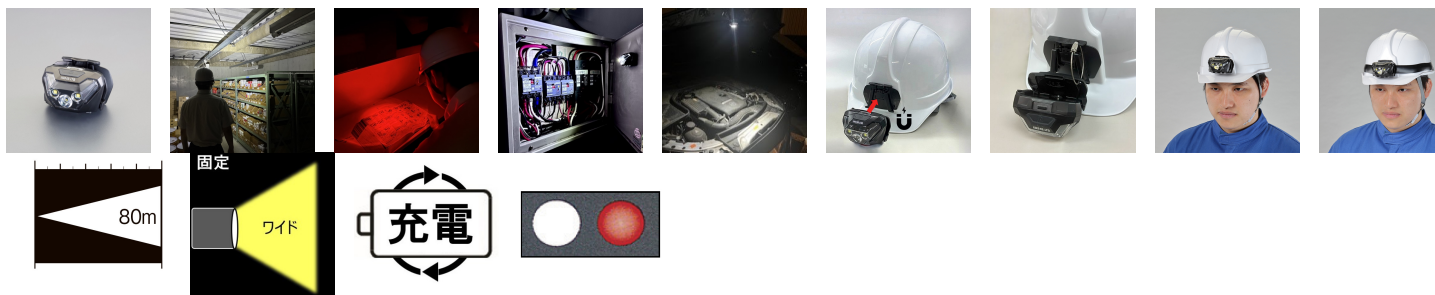

| | | | |
|---------|--------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,020円(税抜) / 4,422円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,020円(税抜) / 4,422円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 354 (2026/06/24 16:31現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2044ページ | | |



カタログ訂正 25/11/12 布製ヘッドバンド、ヘルメットクリップは付属していません。(No.57 1160)

わずらわしいヘッドバンドが不要なバンドレス軽量ヘッドライト

仕様

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| 使用電池 | リチウムイオンバッテリー(内蔵) | 照射パターン | 強、中、弱、エコ、赤色LED |
| 照射モード | ワイドビーム(固定) | 明るさ | 強:750ルーメン 中:350ルーメン 弱:100ルーメン エコ:25ルーメン 赤色:1ルーメン |
| 連続点灯時間 | 強:1.5時間 中:5.5時間 弱:12時間 エコ:15時間 赤色:30時間 | 照射距離 | 強:80m 中:50m 弱:10m エコ:- 赤色:- |
| 光源 | 白色LED3灯 赤色LED2灯 | 充電時間 | 2.5時間 |
| サイズ | 64×39×44mm | バンド幅 | 25mm |
| 重量 | 73g(ライト部のみ) | 材質 | ABS、ポリカーボネート |

| | | | |
|--|------|-----|--|
| 防水性能 | IPX4 | 付属品 | 粘着シール付マグネットベース、ゴム製ヘッドバンド(マグネットベース付)、USB充電コード |
| ヘッド角度調整可能(60°) | | | |
| 万が一の脱落が気になる場合、マグネット側とライト側のベースにφ3mmの穴があいている為、落下防止用のワイヤーや紐を通す事も可能です。 | | | |
| ★ヘルメットにマグネットベースを貼り付ける事でヘッドライト装着時にバンドが不要です。 | | | |
| ★ヘルメットにベースを貼り付けるのが困難な場合、付属のゴム製ヘッドバンド(マグネットベース付)で使用する事も可能です。 | | | |
| ★ライト側にもマグネットが付いているので、鉄部に取り付けて簡易的なワークライトとしても使えます。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.