


品番：EA758SB-61

品名：[充電式] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄)

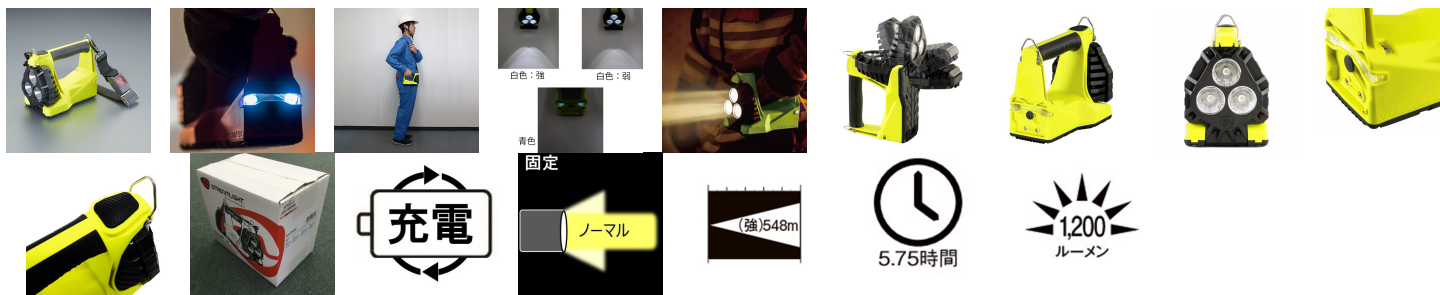

販売価格	59,200円(税抜) / 65,120円(税込)		
カタログ価格	59,200円(税抜) / 65,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/06/14 13:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0170ページ2041ページ		



ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます

仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	44307
商品名	VULCAN	使用電池	リチウムイオン電池(ACアダプター付)
照射パターン	ノーマルビーム(固定)	照射モード	強、弱
明るさ	強: 1200ルーメン 弱: 350ルーメン	連続点灯時間	強: 5.75時間 弱: 16時間
充電時間	9時間	照射距離	強: 548m 弱: 296m
光源	白色LED3灯 青色LED2灯(後部灯)	材質	本体: ナイロン樹脂 レンズ: ポリカーボネート
サイズ	188×108×110(H)mm	重量	1.12kg
防塵・防水性能	IP67	耐衝撃性	2m
付属品	ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター	カラー	イエロー
ショルダーベルト掛け用Dカン付			

バッテリー残量表示機能付
スイッチの長押しで強→弱へ切り替え
2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。
ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます
手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ
防爆構造(日本国内の防爆規格は取得していません。)
SGS認証 Class I, Division 2 Groups A, B, C, D Class II Division 2 Groups F, G Class III; Temperature Class T4
米国防火協会(NFPA)1901認証
照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.