


品番：EA758SB-61

品名：[充電式] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄)

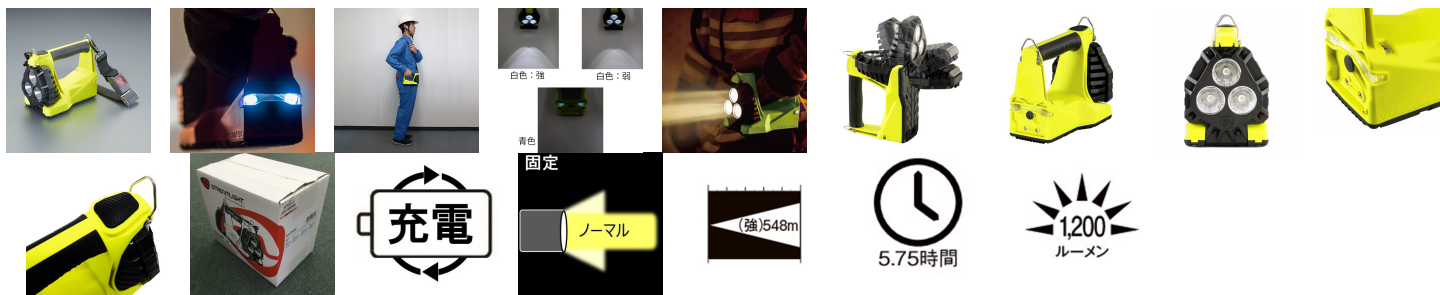

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 59,200円(税抜) / 65,120円(税込) | | |
| カタログ価格 | 59,200円(税抜) / 65,120円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2026/04/23 08:59現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0170ページ2041ページ | | |



ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます

仕様

| | | | |
|-----------------|------------------------------|--------|-----------------------------|
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 44307 |
| 商品名 | VULCAN | 使用電池 | リチウムイオン電池(ACアダプター付) |
| 照射パターン | ノーマルビーム(固定) | 照射モード | 強、弱 |
| 明るさ | 強: 1200ルーメン 弱: 350ルーメン | 連続点灯時間 | 強: 5.75時間 弱: 16時間 |
| 充電時間 | 9時間 | 照射距離 | 強: 548m 弱: 296m |
| 光源 | 白色LED3灯 青色LED2灯(後部灯) | 材質 | 本体: ナイロン樹脂 レンズ: ポリカーボネート |
| サイズ | 188×108×110(H)mm | 重量 | 1.12kg |
| 防塵・防水性能 | IP67 | 耐衝撃性 | 2m |
| 付属品 | ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター | カラー | イエロー |
| ショルダーベルト掛け用Dカン付 | | | |

| |
|--|
| バッテリー残量表示機能付 |
| スイッチの長押しで強→弱へ切り替え |
| 2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。 |
| ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます |
| 手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ |
| 防爆構造(日本国内の防爆規格は取得していません。) |
| SGS認証 Class I, Division 2 Groups A, B, C, D Class II Division 2 Groups F, G Class III; Temperature Class T4 |
| 米国防火協会(NFPA)1901認証 |
| 照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.