


品番 : EA758SD-106

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(黒/ホルスター付)

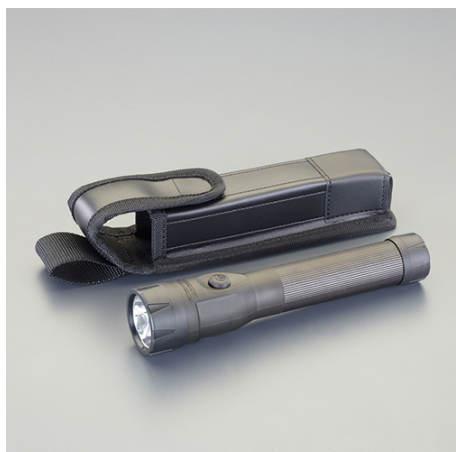

販売価格	30,200円(税抜) / 33,220円(税込)		
カタログ価格	30,200円(税抜) / 33,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/03 02:46現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



#### 仕様

セット内容	ライト本体、ホルスター、充電器、ACアダプター、取付ねじ	使用電池	ニッケル水素電池
照射パターン	ノーマルビーム(固定)	照射モード	強、中、弱、点滅
明るさ	強:485ルーメン 中:240ルーメン 弱:120ルーメン	照射距離	強:322m 中:228m 弱:161m
連続点灯時間	強:3時間 中:5.5時間 弱:10時間 点滅:7.5時間	充電時間	16時間
光源	LED球	サイズ	【ライト】 φ45×205mm 【ホルスター】 57×250(H)mm
材質	【ライト】 ボディ:ナイロンポリマー レンズ:ポリカーボネート 【ホルスター】 人工皮革	防水性能	IPX4(ライト)
耐衝撃性	3m(ライト)	カラー	ブラック

金属を一切使用していないESCOオリジナルのライトホルスターと、ライトのセットです。

ホルスターはリベット無しで、縫製のみで仕上げしています。

ライトは照射角固定・ノーマル照射タイプ  
比較的中央部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル

ライトはスイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。

壁掛け用充電ホルダーを用いて充電する事ができます。

ライトの交換用バッテリーはEA758SD-17Bをご使用下さい。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.