


品番：EA758SD-88

品名：[単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/ブラック)



販売価格	10,500円(税抜)／11,550円(税込)		
カタログ価格	10,500円(税抜)／11,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/31 11:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

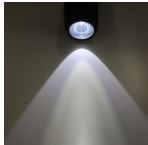

高輝度120ルーメンで照射距離237mの防爆構造LEDライト

仕様

メーカー	ストリームライト (STREAM LIGHT)	型番	68724
商品名	PROPOLYMER	光源	C4スーパーLED球
カラー	ブラック	使用電池	単3電池×3本(付属)
ルーメン	120lm	照射距離	237m
連続点灯時間(時間)	6.5	サイズ	φ38.1×178mm
重量	213g(電池含)	材質	耐衝撃性ポリマー樹脂
防水防塵性能	IP67(30分1mまで防水)	耐衝撃性能	3m
防爆記号	ATEX:Category 1 (Zone 0) locationsIDEMKO 13 ATEX 1214468X; II 1G Ex ia IIC T4 Ga; II 1D Ex ia IIIC To118°C Da InMetro:UL-BR 14.0185X; Ex ia IIC T4 Ga; Ex ia IIIC To118°C Da IECEX UL 14.0032X; Ex ia IIC T4 Ga; Ex ia IIIC To118°C Da C-UL-US Classified Class I, Division 1, Groups A, B, C, D; Class II, Division 1, Groups E, F,		

	G; Class III; Exia; T-Class: T4 (日本の防爆記号は取得していません。)	
集光		
高輝度120ルーメンで照射距離237mの防爆構造LEDライト		
防爆構造		

代替品

	品番 EA758SD-84 コメント 違い:ルーメン、使用電池数
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.