


品番：EA758SE-53

品名：[充電式] LEDヘッドライト

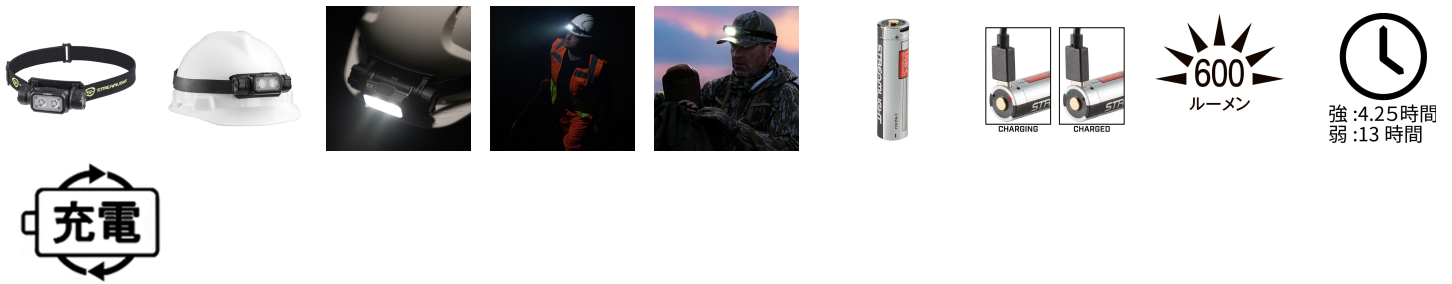

販売価格	16,200円(税抜) / 17,820円(税込)		
カタログ価格	16,200円(税抜) / 17,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/24 17:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	89019
シリーズ	SLEDGE	使用電池	リチウムイオン充電電池(付属)またはCR123A×2本(別売)
明るさ	ブースト:1000ルーメン 強:600ルーメン 中:300ルーメン 弱:100ルーメン	連続点灯時間	ブースト:60秒 強:4.25時間 中:9.25時間 弱:13時間
照射距離	ブースト:110m 強:85m 中:58m 弱:35m	照射パターン	ワイド(固定)
光源	白色LED球2個	照射モード	ブースト(3秒長押し)、強、中、弱
充電時間	約5時間	防塵・防水性能	IPX4
耐衝撃性	2m	サイズ	95(W)×44(D)×40(H)mm
重量	121.9g(電池含)	材質	本体:ポリカーボネート・アルミ レンズ:ポリカーボネート
付属品	USB-Cケーブル、布ゴムバンド、シリコ		

産業用途や屋外用途における汎用性と性能を追求して設計された、頑丈で充電式のフラッドビームヘッドライトです。

45°傾斜ヘッド

手袋をしたままでも操作しやすい多機能プッシュボタン式スイッチ

付属のリチウムイオン充電式バッテリーにはUSB-C充電ポート内蔵されていて簡単に充電ができます。

【THRO(R)モード】

ライトが点灯している状態でボタンを3秒間押し続けます。  
60秒後、ライトは前のモードに戻ります。

【バッテリー残量低下インジケータ】

使用可能な光量が残り15分間になると、ヘッドランプが一定間隔で2回点滅します。

2つの白色LEDが生み出す柔らかな照射パターン

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.