


品番：EA758SE-61

品名：[充電式] ヘッドライト/LED(防爆構造)

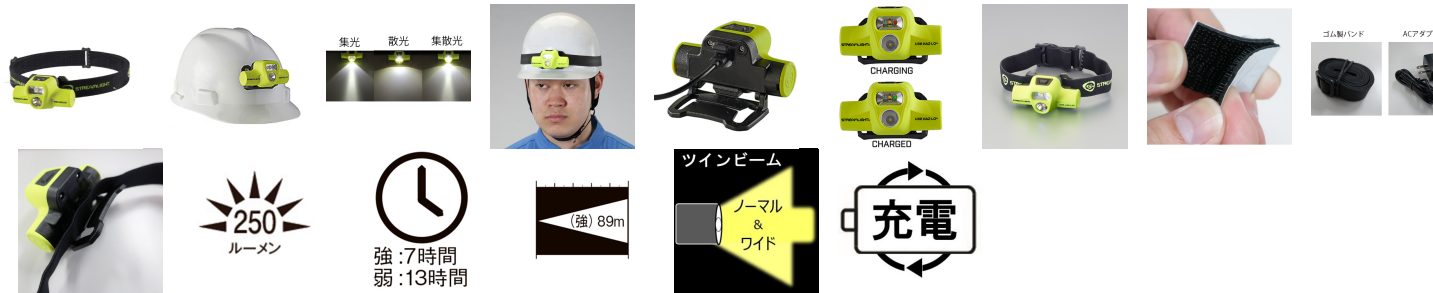

販売価格	19,000円(税抜)／20,900円(税込)		
カタログ価格	19,000円(税抜)／20,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 42 (2025/05/14 11:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0172ページ2096ページ		



カタログ訂正 25/02/14 モードの訂正。誤:集光/散光照射、正:スポット/ワイド※P.172のみ(9025 No.56)

防爆構造(クラス1-DIV.1)の安全性能を兼ね備えたUSB充電式ヘッドライト

仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	61460
商品名	USB HAZ-LO	使用電池	リチウムイオン電池
モード	同時照射 スポット ワイド	明るさ	同時照射:250 スポット:190 ワイド:120
電池寿命(時間)	同時照射:7 スポット:7.5 ワイド:13	照射パターン	ツインビーム(前方)
照射距離	スポット:89m ワイド:19m	光源	白色LED球2灯
充電時間	4.5時間	サイズ	82.5×43.6×44.5(H)mm
重量	116.2g(充電電池含む)	材質	本体:樹脂 レンズ:ポリカーボネート

バンド幅	ゴム製・布製ともに25mm	防水防塵性能	IP67(水深1m:30分)
耐衝撃性能	2m	付属品	ACアダプター、ゴムバンド、布バンド、3Mデュアルロックファスナー付
ヘッド角度調整可能(45°)			
ゴム製、布製ヘッドバンド付			
手袋を装着したままでも操作しやすく、誤作動を防止する埋込式のプッシュボタンスイッチを搭載			
強力保持&強粘着のデュアルロックファスナー付で、バンドを併用せずに直接ヘルメットへ取付できます。			
充電中は赤色ランプが、充電完了すると緑色ランプが点灯します。			
SGS認証 Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G Class III; Class 1, Zone 0, Group IIC, T-Code: T4			
防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)			
照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ。 照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.