
品番: EA758SE-6A

品名: [充電式] ヘッドライト/LED

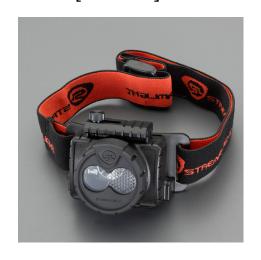

販売価格	13,000円 (税抜)/14,300円(税込)					
カタログ価 格	13,000円(税抜)/14,300円(税込)					
在庫数	最新在庫: 7 (2025/11/27 02:07現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログ ページ	2094ページ					























電源をUSB充電の充電池と単4電池に切替可能

仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	61601
商品名	DOUBLE CLUTCH	使用電池	リチウムポリマー電池 (USBケーブル 付)
照射パターン	ツインビーム(前方)	明るさ	ノーマル(強):125ルーメン ノーマル(弱):30ルーメン ワイド(強):125ルーメン ワイド(弱):30ルーメン
連続点灯時間	充電池:ノーマル・ワイド/強:3.5時間 ノーマル・ワイド/弱:10時間 乾電池:ノーマル・ワイド/強:6時間 ノーマル・ワイド/弱:18時間	電源	USB充電式リチウムバッテリー(付属) または単4アルカリ乾電池×3本
サイズ	55(W)×32(D)×60(H)mm	重量	113g(充電池含む)
防水性能	IPX4	照射距離	ノーマル(強):82m、ノーマル(弱): 40m ワイド(強):31m、ワイド(弱):4m
充電時間	4時間	耐衝擊性	2m

竹 属品	布製、コム製ヘッドハンド、USBコード						
レンズヘッドを回転させ、集光と散光を切替可能							
ヘッド角度調整可能(60°)							
手袋をしていても操作しやすい回転式スイッチ							
使用中の快適さと安定性のある薄型構造							
照射角固定・ツインビーム	 (前方)タイプ。						

株式会社エスコ

照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.