



品番 : EA758SE-70

品名 : [単3x2本] ミリタリ-ライト/LED(白・赤・青・緑・IR)

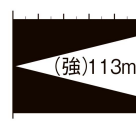

販売価格	20,100円(税抜) / 22,110円(税込)		
カタログ価格	20,100円(税抜) / 22,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/24 14:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

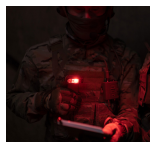

仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	14803
シリーズ	サイドワインダー(SIDEWINDER)	商品名	SIDEWINDER X
照射パターン	ノーマルビーム(固定)	照射モード	強、中、弱、エコ、点滅
使用電池	単3×2本(付属)もしくはCR123Ax1本(別売)	光源	白色、赤色、青色、緑色、赤外線LED(IR) ※カラーLED(赤・青・緑)は2種類をユーザー設定
明るさ	強(白):275ルーメン 中(白):80ルーメン 弱(白):35ルーメン エコ(白):5ルーメン 赤:6.5ルーメン 青:2.0ルーメン 緑:8.0ルーメン	連続点灯時間	【単3使用時】 強(白):4.75時間 中(白):13時間 弱(白):30時間 エコ(白):150時間 点滅(白):10.5時間 赤・青・緑:50時間 赤・青・緑(点滅):100時間 IR:40時間 【CR123A使用時】 強(白):2.75時間 中(白):8時間 弱(白):19時間 エコ(白):100時間 点滅(白):5.75時間 赤・青・緑:30時間 赤・青・緑(点滅):50時間 IR:20時間

照射距離	強(白):113m 中(白):60m 弱(白):40m エコ(白):14m 赤:13m 青:7m 緑:18m IR:—	赤外線波長	50mW
サイズ	30×61×117(H)mm	重量	124g(電池含)
材質	本体:耐衝撃・耐候性ナイロン レンズ:ポリカーボネート	防塵・防水性能	IPX7(水深1mで約30分間の防水性能)
耐衝撃性	3m		
ヘッド角度調整可能(185°)			
各色ダブルクリックで点滅します。			
引いて回すロック式回転スイッチで照射色を選ぶことができます。			
プッシュボタン式スイッチにより、選択した照明光源を有効／無効にすることができ、出力は低レベルから始まり、4段階の段階を経て最高レベルまで上がります。			
プッシュボタンをダブルクリックすると、選択した光源の高出力ストロボが作動します。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.