


品番 : EA758SF-7

品名 : [AAAAx3本] 隙間ライト/LED(178mmフレキ・黒)

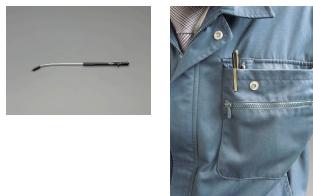

販売価格	5,770円(税抜) / 6,347円(税込)		
カタログ価格	5,770円(税抜) / 6,347円(税込)		
在庫数	最新在庫: 72 (2026/01/14 19:27現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0345ページ		



持ち手部分にはフレキシブルケーブル先端を留める便利なホルダー付

仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	65618
シリーズ	スタイラス(STYLUS)	商品名	STYLUS REACH
使用電池	AAAA電池×3本(付属)	照射パターン	散光
明るさ	11ルーメン(固定)	連続点灯時間	約24時間
照射距離	24m	光源	LED球
材質	本体:アルミ	全長	ケーブル伸長時:356mm、 折曲げ収納時:171mm
先端径	φ 8mm	重量	48g(電池含)
防水性能	IPX4	ボディーカラー	ブラック

フレキシブルケーブル(PVC保護膜)

テールキャップを完全に閉めると、ライトは点灯し続けます。

テールキャップを緩めると消灯します。緩めた状態でスイッチボタンを押すと、間欠点灯します。

持ち手部分にはフレキシブルケーブル先端を留める便利なホルダー付

ポケットクリップ付

AAAA電池の交換用電池はEA758CL-10B(6本入り)になります。

代替品



品番 EA758RS-201
コメント 違い:先端径、電池寿命

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.