 

 


品番：EA758SG-1

品名：[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・黒)

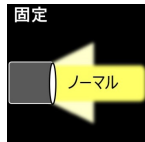

販売価格	5,930円(税抜) / 6,523円(税込)		
カタログ価格	5,930円(税抜) / 6,523円(税込)		
在庫数	最新在庫: 59 (2026/04/28 08:16現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2034ページ		



#### 仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	66118
シリーズ	スタイラス(STYLUS)	商品名	STYLUS PRO
使用電池	単4電池×2本(付属)	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
明るさ	100ルーメン(固定)	連続点灯時間	約8時間
照射距離	約62m	光源	LED球
材質	本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート	サイズ	φ15×135mm
重量	47g(電池含)	防水性能	IPX4
耐衝撃性	1m	カラー	ブラック

テールスイッチを押し込むと点灯します。

消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。

マーカーと同じくらいのサイズでポケットにすっぽり収まります

クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付

ポケットクリップ付き(取外し可能)

照射角固定・ノーマル照射タイプ。  
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.