 




品番：EA758SG-121

品名：[充電式] フラッシュライト/LED(黒)

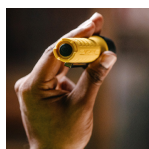

販売価格	15,900円(税抜) / 17,490円(税込)		
カタログ価格	15,900円(税抜) / 17,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/24 14:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

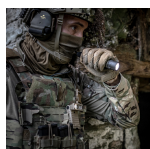

強 :3.5時間
弱 :36時間



仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	88613
シリーズ	POLYTAC	商品名	POLYTAC(R) X FLASHLIGHT
照射パターン	ノーマルビーム(固定)	照射モード	・強、点滅、弱(デフォルト) ・強のみ ・弱、中、強
使用電池	リチウムイオン充電電池(付属)またはCR123Aリチウム電池×2本(別売)	光源	白色LED球
明るさ	強:600ルーメン 中:260ルーメン 弱:35ルーメン 点滅:—	連続点灯時間	【リチウムイオン充電電池使用時】 強:3.5時間 中:5.75時間 弱:36時間 点滅:8時間
照射距離	強:205m 中:135m 弱:50m 点滅:—	充電時間	約5時間
防塵・防水性能	IPX7(水深1mで約30分間の防水性能)	サイズ	φ32×139mm

重量	139g(電池含)	材質	本体:耐衝撃・耐候性ナイロン レンズ:ガラス
カラー	ブラック	付属品	リチウムイオン充電電池、USB-Cケーブル、クリップ

高い耐久性とグリップ性を誇る高輝度充電式フラッシュライト

プロフェッショナルな現場から、アウトドア、日常の備えまで幅広く対応できる信頼性の高いモデルです。

スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することが可能です。

耐衝撃性に優れた超高強度ナイロンポリマーを使用し、抜群の耐久性と確実なグリップを実現。

付属のリチウムイオン充電式バッテリーにはUSB-C充電ポート内蔵されていて簡単に充電ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.