 



品番：EA758SG-20

品名：[AAAAX3本] フラッシュライト/LED(黒)



販売価格	4,230円(税抜) / 4,653円(税込)		
カタログ価格	4,230円(税抜) / 4,653円(税込)		
在庫数	最新在庫: 58 (2026/06/18 16:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0345ページ2033ページ		

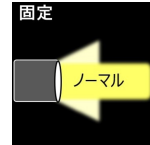

細長く設計されている為、すき間ライトとして使用できます

#### 仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	65018
シリーズ	スタイラス(STYLUS)	商品名	STYLUS
使用電池	AAAA電池×3本(付属) ※替電池はEA758CL-10B(6本入)です。	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
明るさ	11ルーメン(固定)	連続点灯時間	24時間
照射距離	24m	光源	LED球
材質	アルミ合金	サイズ	φ10×158mm
重量	32g(電池含)	防水性能	IPX4
カラー	ブラック		

1.6km先からでも視認可能。信号ライトとして最適です。

テールキャップを緩めると消灯します。緩めた状態でスイッチボタンを押すと、間欠点灯します。

テールキャップを完全に閉める(時計方向)と、ライトは点灯し続けます。

マーカーと同じくらいのサイズでポケットにすっぽり収まります

保護キャップ付

照射角固定・ノーマル照射タイプ。

比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

●注意...付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.