 

 


品番：EA758SG-4

品名：[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型・青)

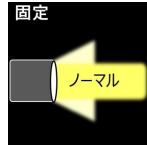

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,930円(税抜) / 6,523円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 5,930円(税抜) / 6,523円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 68 (2026/04/28 09:36現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2034ページ                       |      |   |



#### 仕様

|      |                           |        |             |
|------|---------------------------|--------|-------------|
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT)    | 型番     | 66122       |
| シリーズ | スタイラス(STYLUS)             | 商品名    | STYLUS PRO  |
| 使用電池 | 単4電池×2本(付属)               | 照射パターン | ノーマルビーム(固定) |
| 明るさ  | 100ルーメン(固定)               | 連続点灯時間 | 約8時間        |
| 照射距離 | 約62m                      | 光源     | LED球        |
| 材質   | 本体:アルミニウム<br>レンズ:ポリカーボネート | サイズ    | φ15×135mm   |
| 重量   | 47g(電池含)                  | 防水性能   | IPX4        |
| 耐衝撃性 | 1m                        | カラー    | ブルー         |

テールスイッチを押し込むと点灯します。

消灯時にテールスイッチを軽く押すと、間欠点灯します。

マーカーと同じくらいのサイズでポケットにすっぽり収まります

クリップ、ホルスター(ベルト幅35mm)付

ポケットクリップ付き(取外し可能)

照射角固定・ノーマル照射タイプ。  
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.