


品番 : EA758SG-53

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(黒)

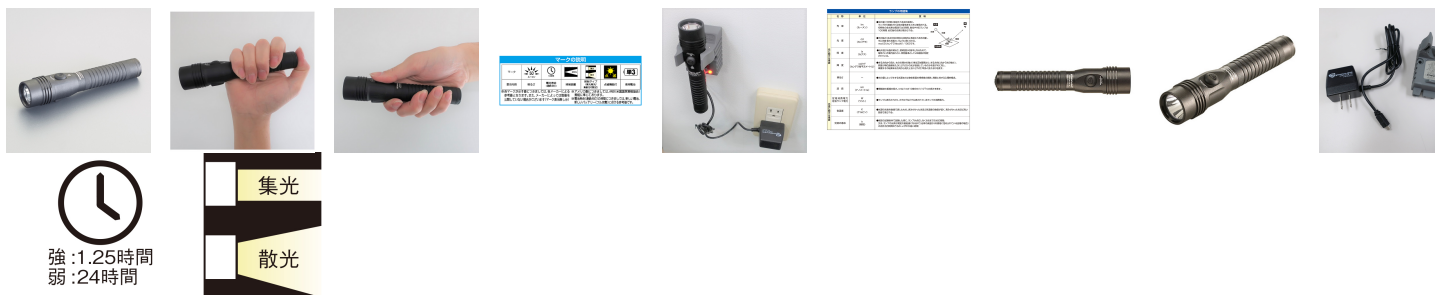

販売価格	33,400円(税抜) / 36,740円(税込)		
カタログ価格	33,400円(税抜) / 36,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/02 23:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



強:1.25時間  
弱:24時間



### 仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	74613
商品名	STRION DS	使用電池	リチウムイオン電池(付属)
明るさ	強:700ルーメン 中:300ルーメン 弱:40ルーメン	電池寿命(時間)	強:1.25 中:3.5 弱:24
サイズ	φ31×160mm	重量	153g
材質	アルミ	防水性能	IPX4
耐衝撃性	2m	照射距離	強:219m 中:141m 弱:57m
照射パターン	集散光	付属品	充電器、ACアダプター
明るさの切り替え方法	押しボタンスイッチを全押し(カチッと 言うまで)すると、全光量で点灯します。 そのままスイッチを押したままにすると 強→中→弱に切り替わるので希望のレ ベルで放します。またスイッチを素早く ダブルクリックするとストロボ機能に切 り替わります。		

ヘッドとテールキャップの両方にスイッチが付いています。

壁掛け用充電ホルダーを用いて充電することができます。

### 代替品



**品番** EA758SG-69

**コメント** 変更点: サイズ、仕様

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.